

Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4 Stück
Zubehör für: 3VA1 100/160



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme SPG-Abgriff 4 Stück
Zubehör	Rundleiteranschlussklemme
Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TA1.1
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal • für Aluminium-Kabel / eindrätig / minimal • für Aluminium-Kabel / eindrätig / maximal • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal 	10 mm ² 95 mm ² 10 mm ² 16 mm ² 10 mm ² 95 mm ²
Abisolierlänge	12,2 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> • eindrätig • mehrdrätig • feindrätig 	10 mm ² : 6.2 Nm 16 - 95 mm ² : 11.3 Nm 10 mm ² : 6.2 Nm 16 - 95 mm ² : 11.3 Nm 10 mm ² : 6.2 Nm 16 - 95 mm ² : 11.3 Nm
Anschlüsse gemäß UL	
zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B	75 °C
Abisolierlänge	0.48 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal • für Kupfer-Kabel / feindrätig / minimal • für Kupfer-Kabel / feindrätig / maximal • für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / minimal • für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / maximal • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal 	8 AWG 3/0 AWG 8 AWG 3/0 AWG 1,5 35 12 AWG 3/0 AWG
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> • eindrätig • mehrdrätig • feindrätig 	8 AWG: 55 lb-in 6 - 3/0 AWG: 100 lb-in 8 AWG: 55 lb-in 6 - 3/0 AWG: 100 lb-in 8 AWG: 55 lb-in 6 - 3/0 AWG: 100 lb-in
Weitere Informationen	

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9114-0JG11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9114-0JG11>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA9114-0JG11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

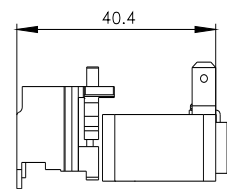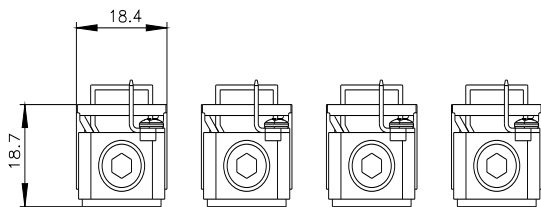

letzte Änderung:

21.04.2021 

