



Motorantrieb 24-60V DC Zubehör für: 3VA1 160

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	MO-Motorantrieb
Spannung	
Spannungsart zur Betätigung	DC
Bemessungsbetriebsleistung	250 VA
Mechanischer Aufbau	
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC	60 V
Höhe	70 mm
Breite	76 mm
Gesamttiefe	103 mm
Nettogewicht	578 g
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig mm ²	
• minimal	1,5 mm ²
• maximal	2,5 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig mm ² mit Aderendhülse	
• minimal	1,5 mm ²
• maximal	2,5 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig mm ²	
• minimal	1,5 mm ²
• maximal	2,5 mm ²
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-25 °C
• maximal	70 °C
Lagertemperatur	
• minimal	-40 ... +80
• maximal	
Anzugsdrehmoment	
• minimal	0,36 N·m
• maximal	0,44 N·m
Anschlüsse gemäß IEC	
Abisolierlänge	7 mm
Weitere Informationen	

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mffb=3VA9157-0HA10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9157-0HA10>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9157-0HA10


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

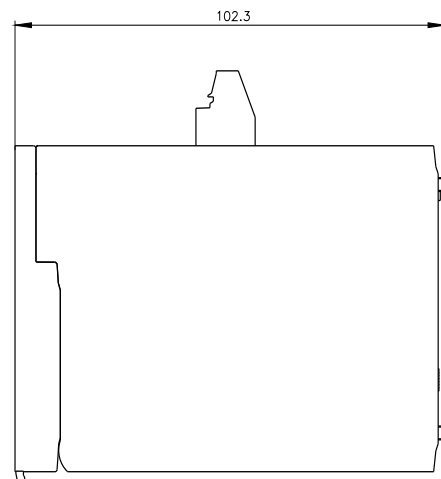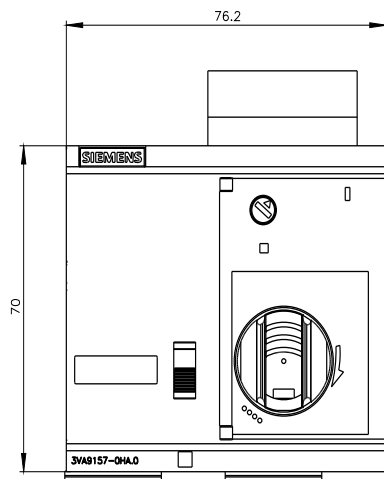

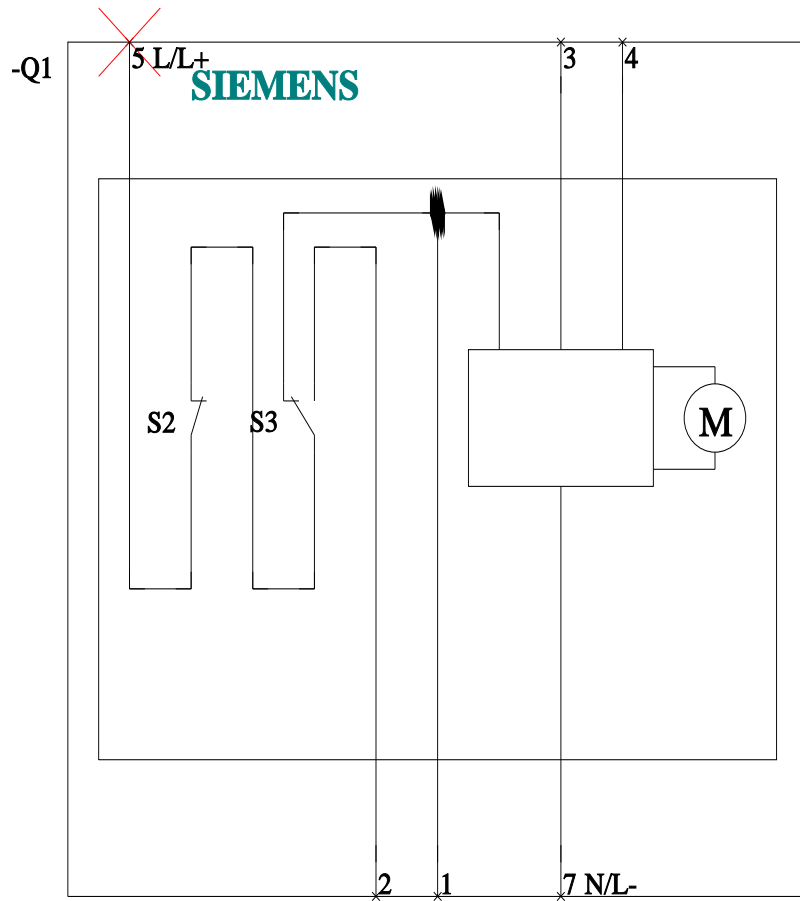

letzte Änderung:

29.04.2021 

