



Motorantrieb 110-230V AC/110-250V DC Zubehör für: 3VA1 160

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	MO-Motorantrieb
Spannung	
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bemessungssteuerspeisespannung <math>U_s</math> bei AC 50 Hz</li> </ul>	110 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bemessungssteuerspeisespannung <math>U_s</math> bei AC 50 Hz</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bemessungssteuerspeisespannung <math>U_s</math> bei AC 60 Hz</li> </ul>	110 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bemessungssteuerspeisespannung <math>U_s</math> bei AC 60 Hz</li> </ul>	230 V
Bemessungsbetriebsleistung	250 VA
Mechanischer Aufbau	
Bemessungssteuerspeisespannung $U_s$ bei DC	250 V
Höhe	70 mm
Breite	76 mm
Gesamttiefe	103 mm
Nettogewicht	578 g
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig mm <sup>2</sup>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimal</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>maximal</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup>
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimal</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>maximal</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup>
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig mm <sup>2</sup>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimal</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>maximal</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimal</li> </ul>	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>maximal</li> </ul>	70 °C
Lagertemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimal</li> </ul>	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> <li>maximal</li> </ul>	
Anzugsdrehmoment	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimal</li> </ul>	0,36 N·m
<ul style="list-style-type: none"> <li>maximal</li> </ul>	0,44 N·m

## Anschlüsse gemäß IEC

Abisolierlänge

7 mm

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9157-0HA20>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9157-0HA20>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3VA9157-0HA20](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA9157-0HA20)


CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

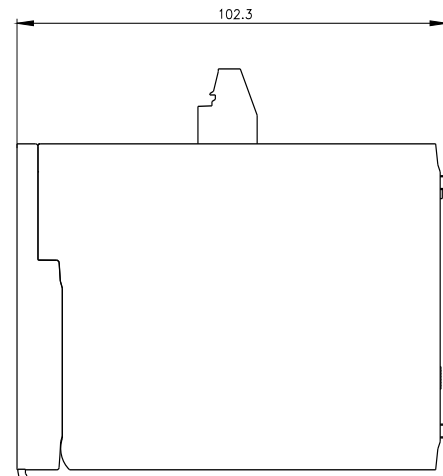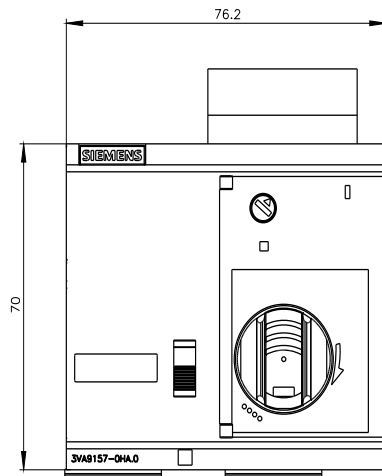

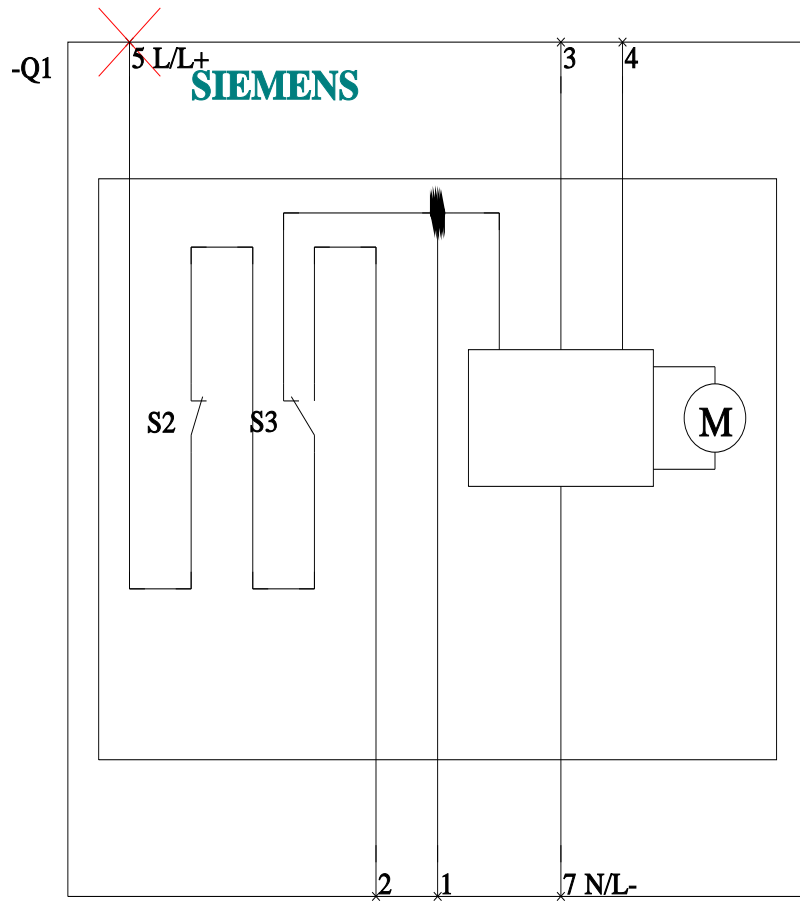

letzte Änderung:

29.04.2021 

