



Unterspannungsauslöser DC 24V, mit 2 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)

Ausführung			
Produkt-Markename	SETRON		
Produkt-Bezeichnung	Unterspannungsauslöser		
Allgemeine technische Daten			
Schaltfunktion / ansprechverzögert/sofort schaltend	Nein		
Spannungsart / der Betriebsspannung / zur Betätigung	DC		
Steuerstromkreis			
Steuerspeisespannung			
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC / Bemessungswert / minimal • bei DC / Bemessungswert / maximal 	24 V 24 V		
Eignung			
Eignung zur Integration			
<ul style="list-style-type: none"> • Motorschutzschalter • Überlastrelais 	Nein Nein		
Eignung zur Verwendung			
<ul style="list-style-type: none"> • Lastschalter • Leistungsschalter 	Nein Nein		
Anzahl der Öffner	0		
Anzahl der Schließer	0		
Anzahl der Wechsler	0		
Anschlüsse			
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss		
Mechanischer Aufbau			
Höhe	90 mm		
Tiefe	70 mm		
Nettogewicht	97 g		
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige	Railway

[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

Railway

[Schwingen /](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3045>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3045>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3045

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

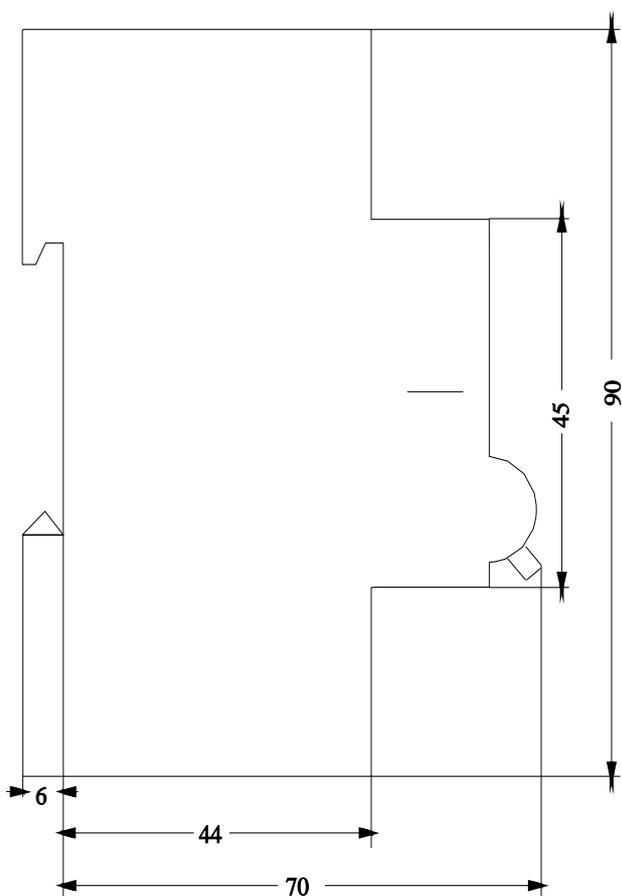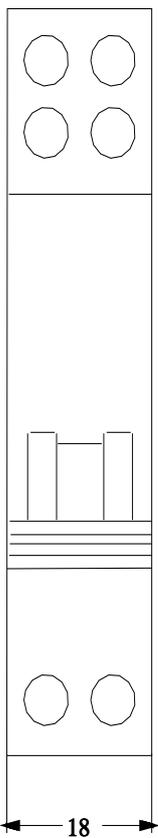

D1

U <

D2



