

Rahmenklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA1 250



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rahmenklemme 3 Stück
Zubehör	Rahmenklemme
Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TS1.2
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> </ul>	6 mm <sup>2</sup> 120 mm <sup>2</sup>
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / der lamellierten Kupferschienen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimal</li> <li>maximal</li> </ul>	2 - 6x 13 mm x 0,5 mm 3 - 6x 20 mm x 1 mm
Abisolierlänge	19 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>eindrähtig</li> <li>mehrdrähtig</li> <li>feindrähtig</li> </ul>	6 - 16 mm <sup>2</sup> : 6 Nm 6 - 25 mm <sup>2</sup> : 6Nm 35 - 120 mm <sup>2</sup> : 10 Nm 10 - 25 mm <sup>2</sup> : 6 Nm 35 - 95 mm <sup>2</sup> : 10Nm
Anschlüsse gemäß UL	
Abisolierlänge	0.75 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kupfer-Kabel / eindrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / eindrähtig / maximal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal</li> </ul>	10 AWG 10 AWG 10 AWG 3/0 AWG 10 AWG 3/0 AWG 10 AWG 3/0 AWG
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>eindrähtig</li> <li>mehrdrähtig</li> <li>feindrähtig</li> </ul>	10 AWG: 105 lb-in 10 - 4 AWG: 105 lb-in 3 - 3/0 AWG: 140 lb-in 10 - 4 AWG: 105 lb-in 3 - 3/0 AWG: 140 lb-in
Weitere Informationen	
<b>Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b> <a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge">http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</a>	

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JA11>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9253-0JA11>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9253-0JA11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9253-0JA11)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

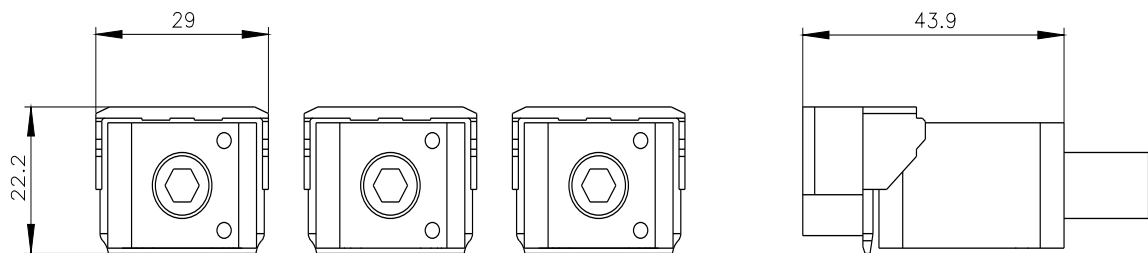

letzte Änderung:

06.04.2021 

