

Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 3 Stück  
Zubehör für: 3VA1 250



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme SPG-Abgriff 3 Stück
Zubehör	Rundleiteranschlussklemme
Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TA1.2
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> </ul>	35 mm <sup>2</sup> 185 mm <sup>2</sup> 35 mm <sup>2</sup> 185 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	20 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>eindrähtig</li> <li>mehrdrähtig</li> <li>feindrähtig</li> </ul>	35 - 185 mm <sup>2</sup> : 22.6 Nm 35 - 185 mm <sup>2</sup> : 22.6 Nm 35 - 185 mm <sup>2</sup> : 22.6 Nm
Anschlüsse gemäß UL	
zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B	75 °C
Abisolierlänge	0.8 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> </ul>	2 AWG 350 kcmil 2 AWG 350 kcmil 35 150 2 350
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>eindrähtig</li> <li>mehrdrähtig</li> <li>feindrähtig</li> </ul>	2 AWG - 350 kcmil: 200 lb-in 2 AWG - 350 kcmil: 200 lb-in 2 AWG - 350 kcmil: 200 lb-in
Weitere Informationen	

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9253-0JG12>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9253-0JG12>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3VA9253-0JG12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA9253-0JG12)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

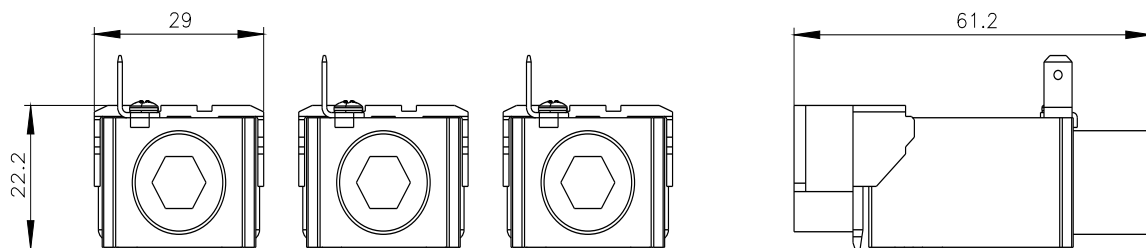

letzte Änderung:

23.09.2021 

