

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3CC11-2FD0

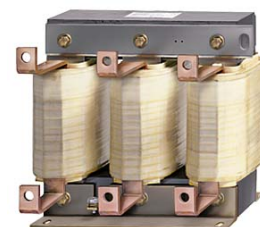


Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 600 V

Ausgang

Bemessungsstrom	151,0 A
-----------------	---------

Mechanische Daten

Maße

Breite	240,0 mm (9,4 in)
Höhe	228,0 mm (9,0 in)
Tiefe	141,0 mm (5,5 in)
Schutzart	IP20
Nettogewicht	25,0 kg (55,1 lb)

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M10
------------	-----------------------------------

Lastseitig

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M10
------------	-----------------------------------

PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M8
------------	------------------

Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------