

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TC03-8DD0

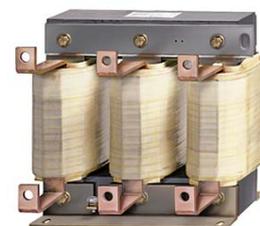


Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Angebots-Nr. :

Bemerkung :

Item-Nr. :

Komm.-Nr. :

Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 380,00 ... 480,00 V

Bemessungsstrom 45,00 A

Verlustleistung 0,199 kW

Mechanische Daten

Breite 225,0 mm (8,86 in)

Höhe 210,0 mm (8,27 in)

Tiefe 164,0 mm (6,46 in)

Schutzart IP00

Nettogewicht 19,10 kg (42,11 lb)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung Flachanschluss für Kabelschuh M6

Leistungsanschluss Motor

Ausführung Flachanschluss für Kabelschuh M6

Motorleitungslänge, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt 200 m

Ungeschirmt 300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt 200 m

Ungeschirmt 300 m

PE-Anschluss

Ausführung Schraube M6