

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TC05-4DD0

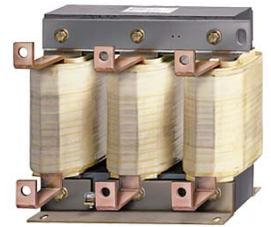


Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	200,00 ... 480,00 V
Bemessungsstrom	68,00 A
Verlustleistung	0,197 kW

Mechanische Daten

Breite	225,0 mm (8,86 in)
Höhe	210,0 mm (8,27 in)
Tiefe	140,0 mm (5,51 in)
Schutzart	IP00
Nettogewicht	11,30 kg (24,91 lb)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M6
------------	----------------------------------

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M6
------------	----------------------------------

Motorleitungslänge, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M6
------------	-------------