

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TC14-5FD0

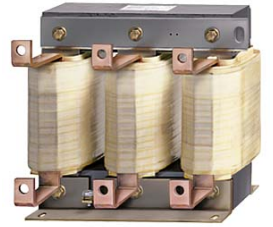


Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	380,00 ... 480,00 V
Bemessungsstrom	178,00 A
Verlustleistung	0,469 kW

Mechanische Daten

Breite	357,0 mm (14,06 in)
Höhe	321,0 mm (12,64 in)
Tiefe	221,0 mm (8,70 in)
Schutzart	IP00
Nettogewicht	56,80 kg (125,22 lb)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung Flachanschluss für Kabelschuh M8

Leistungsanschluss Motor

Ausführung Flachanschluss für Kabelschuh M8

Motorleitungslänge, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt 200 m

Ungeschirmt 300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt 200 m

Ungeschirmt 300 m

PE-Anschluss

Ausführung Schraube M8