






AS-i Extension Plug Compact Verdoppelung der Leitungslänge auf 200 m pro AS-Interface Segment Schutzart IP67 Anschluss direkt an AS-i Flachleitung

Allgemeine technische Daten		
Ausführung des Produkts		AS-Interface Extension Plug Compact
Ausführung des Slave-Typs		kein Slave integriert
Spannungsversorgung über AS - Interface Bus		Ja
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	V	26,5 ... 31,6
Statusanzeige		keine
<ul style="list-style-type: none"> • U AS-Interface 		
Anschlüsse/ Klemmen		
Ausführung des AS-Interface-Anschlusses		direkter Anschluss an AS-i Flachleitung
AS-Interface		vorhanden
<ul style="list-style-type: none"> • Anschluß Verpolschutz • Gesamtstromaufnahme max. 	mA	15
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +70
Schutzart IP		IP67
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung




[Bestätigungen](#)




Marine / Schiffbau	Sonstige
  	<p>Bestätigungen</p>

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<https://www.siemens.de/ic10>
 Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3RK1901-1MX02>
 CAx-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RK1901-1MX02>

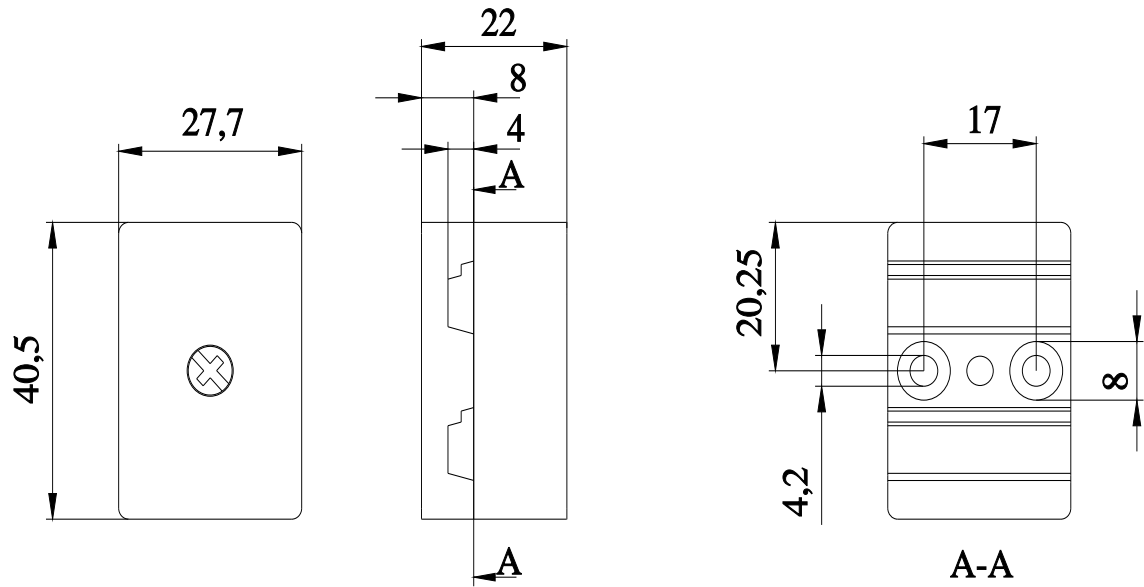

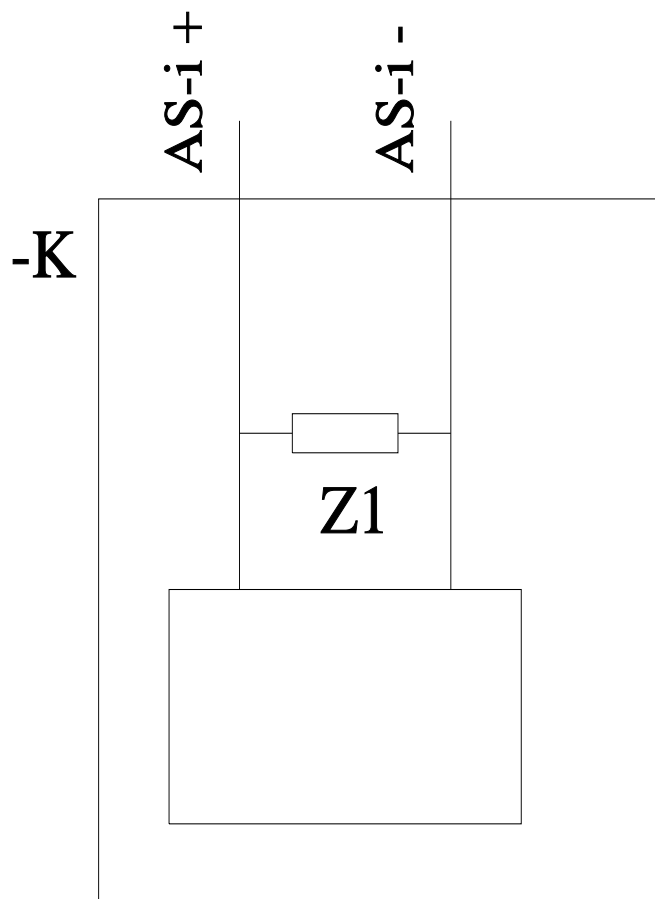

letzte Änderung:

23.12.2020 