

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TC15-4FD0

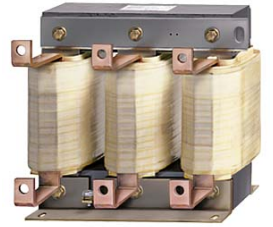


Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	200,00 ... 480,00 V
Bemessungsstrom	178,00 A
Verlustleistung	0,245 kW

Mechanische Daten

Breite	270,0 mm (10,63 in)
Höhe	248,0 mm (9,76 in)
Tiefe	188,0 mm (7,40 in)
Schutzart	IP00
Nettogewicht	24,00 kg (52,91 lb)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung Flachanschluss für Kabelschuh M8

Leistungsanschluss Motor

Ausführung Flachanschluss für Kabelschuh M8

Motorleitungslänge, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt 200 m

Ungeschirmt 300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt 200 m

Ungeschirmt 300 m

PE-Anschluss

Ausführung Schraube M6