

BD2-AK1/S18 ABGANGSKASTEN 25A / 3 X D02

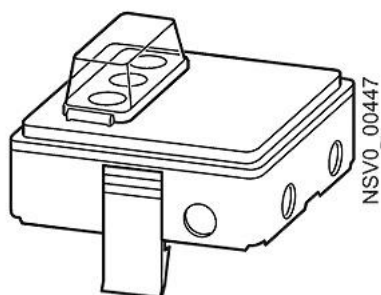


Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Abgangskasten für Schienenverteilersystem BD2
Betriebsspannung / bei AC	
• bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
• bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	60 Hz
Betriebsstrom	
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	25 A
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	25 A
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt / in der Abgangseinheit	
• minimal	0,5 mm ²
• maximal	6 mm ²
Abgangsstellen	
Ausführung der Abgangseinheit	Leitungseinführung
Ausführung des Kurzschluss- und Überlastschutzes / in der Abgangseinheit	3-pol. Sicherungssockel D02
Baugröße der Abgangseinheit	1
Polzahl / der Abgangseinheit	5
Mechanischer Aufbau	
Höhe	180 mm
Breite	170 mm
Länge	190 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	4
Produktbestandteil / Arretierung	Ja

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mifb=BVP:047112>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:047112>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:047112

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



