

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT70140

UNTA Slim S LED Unterbauleuchte (inkl. PIR-Sensor)
MEGATRON LED Unterbauleuchte
230 mm 5W/830 (Weiß)
EAN-Code: 4020856701407



Allgemeine Eigenschaften


Leuchtmittel mitgeliefert? Ja
 Leuchtmittel austauschbar? Nein
 Energieeffizienzklassen
 kompatibler Leuchtmittel A,A+,A++
 Betriebstemperaturbereich -30 bis +45° C
 Bemessungslebensdauer 15.000 h
 Drehbar Nein
 Schwenkbar Nein
 Anschlussart L/N
 Material Kunststoff

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel A-A++

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

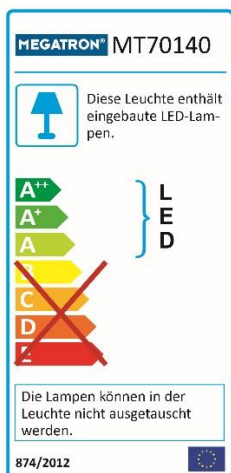

Produktabmessungen

Länge 230 mm
 Breite 100 mm
 Höhe 7 mm
 Gewicht 241 g

Elektrische Kenndaten

Spannung 220-240 V
 Betriebsfrequenz 50-60 Hz
 Leistungsaufnahme 5,0 W
 Bemessungsleistungsaufnahme 5,0 W
 Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,5$
 Dimmbar? Berührungloses Dimmen (Sensor)
 Lichtausbeute 54 lm/W


Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 830
 Lichtfarbe Warmweiß
 Farbtemperatur 3000 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Nennlichtstrom 270 lm
 Bemessungsnutzlichtstrom 270 lm
 Nomineller Halbwertswinkel k.A
 Bemessungshalbwertswinkel k.A
 Lichtstromerhalt¹ 70 %
 Farbkonsistenz SDCM < 6


¹ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze

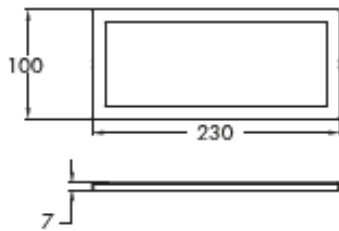

Farbspektrum

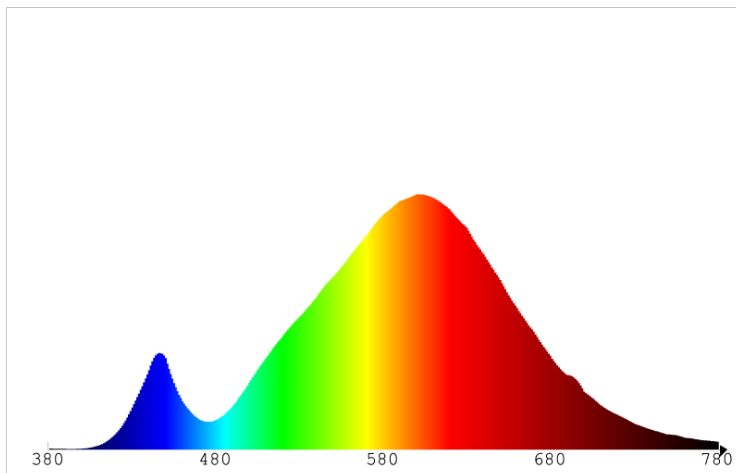

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Berührungsloses Dimmen und Schalten:

Die Leuchte kann ohne Berührung über den PIR-Sensor EIN und AUSgeschaltet sowie gedimmt werden!

Inklusive PIR-Sensor

Inklusive 1,8m Anschlußkabel



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2