

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012



Artikel-Nr.: MT77213

PINOLITE LED Unterbauleuchte
MEGATRON LED Unterbauleuchte
580mm 12W/840 (Weiß)

EAN-Code: 4020856772131

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
 Leuchtmittel austauschbar?..... Nein
 Energieeffizienzklassen
 kompatibler Leuchtmittel A,A+,A++
 Betriebstemperaturbereich -30 bis +40° C
 Bemessungslebensdauer35.000 h
 Anschlussart L/N
 Material Kunststoff

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel A-A++

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

Produktabmessungen

Länge 580 mm
 Breite 39 mm
 Höhe 23 mm
 Gewicht 129 g

Elektrische Kenndaten

Spannung 230 V
 Betriebsfrequenz 50-60 Hz
 Leistungsaufnahme 12,0 W
 Bemessungsleistungsaufnahme 12,0 W
 Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,5$
 Dimmbar? Nein
 Lichtausbeute 91 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung 840
 Lichtfarbe Neutralweiß
 Farbtemperatur 4000 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Nennlichtstrom 1100 lm
 Bemessungsnutzlichtstrom 1100 lm
 Nomineller Halbwertswinkel 120°
 Bemessungshalbwertswinkel 120°
 Farbkonsistenz SDCM < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2013
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze

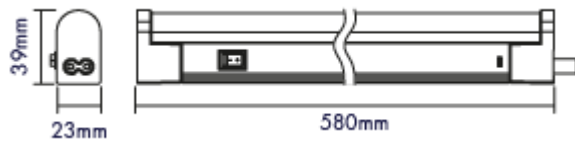

Farbspektrum

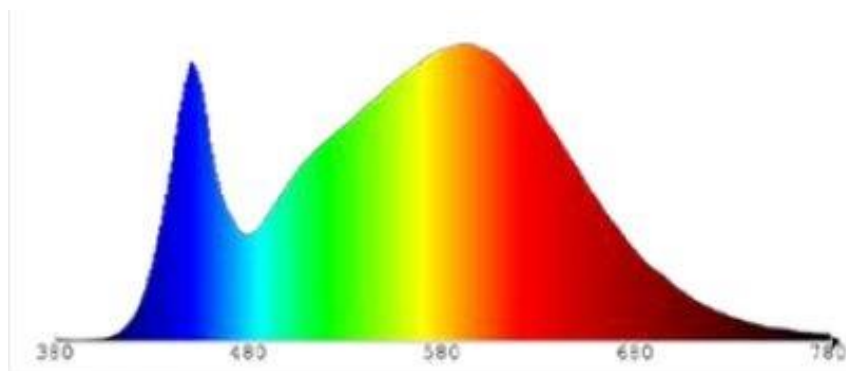

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive Ein-/Ausschalter

Inklusive 1,8m Anschlußkabel



Verbindungskabel 150mm separat erhältlich (**MM87200**):



Hinweis

Bei Bedarf können bis zu 19 LED Möbel-Unterbauleuchten hintereinander angeschlossen werden.

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2