

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT70144

UNTA Slim S LED Unterbauleuchte (inkl. PIR-Sensor)
MEGATRON LED Unterbauleuchte
230 mm 5W/840 (Weiß)
EAN-Code: 4020856701445



Allgemeine Eigenschaften


Leuchtmittel mitgeliefert? Ja
 Leuchtmittel austauschbar? Nein
 Energieeffizienzklassen
 kompatibler Leuchtmittel A,A+,A++
 Betriebstemperaturbereich -30 bis +45° C
 Bemessungslebensdauer 15.000 h
 Drehbar Nein
 Schwenkbar Nein
 Anschlussart L/N
 Material ABS/Polycarbonat

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel A-A++

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

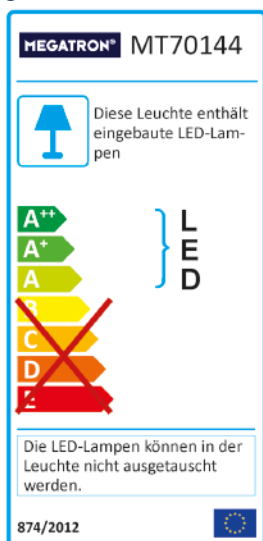

Produktabmessungen

Länge 457 mm
 Breite 100 mm
 Höhe 7 mm
 Gewicht 239 g

Elektrische Kenndaten

Spannung 220-240 V
 Betriebsfrequenz 50-60 Hz
 Leistungsaufnahme 5,0 W
 Bemessungsleistungsaufnahme 5,0 W
 Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,5$
 Dimmbar? Berührungloses Dimmen (Sensor)
 Lichtausbeute 54 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 840
 Lichtfarbe Neutralweiß
 Farbtemperatur 4000 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Nennlichtstrom 270 lm
 Bemessungsnutzlichtstrom 270 lm
 Nomineller Halbwertswinkel k.A
 Bemessungshalbwertswinkel k.A
 Lichtstromerhalt¹ 70 %
 Farbkonsistenz SDCM < 6


¹ am Ende der Nennlebensdauer

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2013
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze

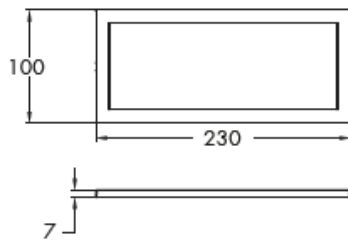

Farbspektrum

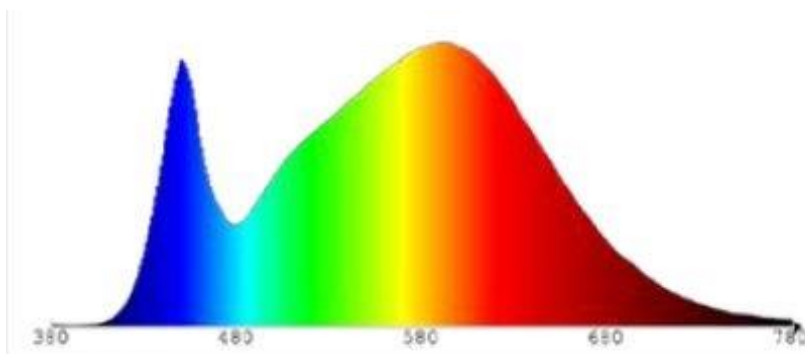

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Berührungsloses Dimmen und Schalten:

Die Leuchte kann ohne Berührung über den PIR-Sensor EIN und AUSgeschaltet sowie gedimmt werden!

Inklusive PIR-Sensor

Inklusive 1,8m Anschlußkabel



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2