



Wechselantrieb für Schütze 3RT107, 3RT127, 3RT147, AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung, 240 ... 277 V, Antrieb: Standard, Sparschaltung Federzuganschluss

Allgemeine technische Daten			
Produkt-Markenname		SIRIUS	
Produkt-Bezeichnung		Magnetspule	
Steuerstromkreis			
Spannungsart der Steuerspeisespannung		AC/DC	
Steuerspeisespannung			
• 2 bei AC			
— bei 50 Hz Bemessungswert			
		277 V	
— bei 60 Hz Bemessungswert		277 V	
Steuerspeisespannung			
• 2 bei DC Bemessungswert			
		277 V	
Approbationen/ Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung		EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau		
 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	 ABS	 PRS



Marine / Schiffbau	Sonstige	Railway	
 DNV GL	Bestätigungen	Sonstige	spezielle Prüfbescheinigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1975-5AU32>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1975-5AU32>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1975-5AU32>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1975-5AU32&lang=de

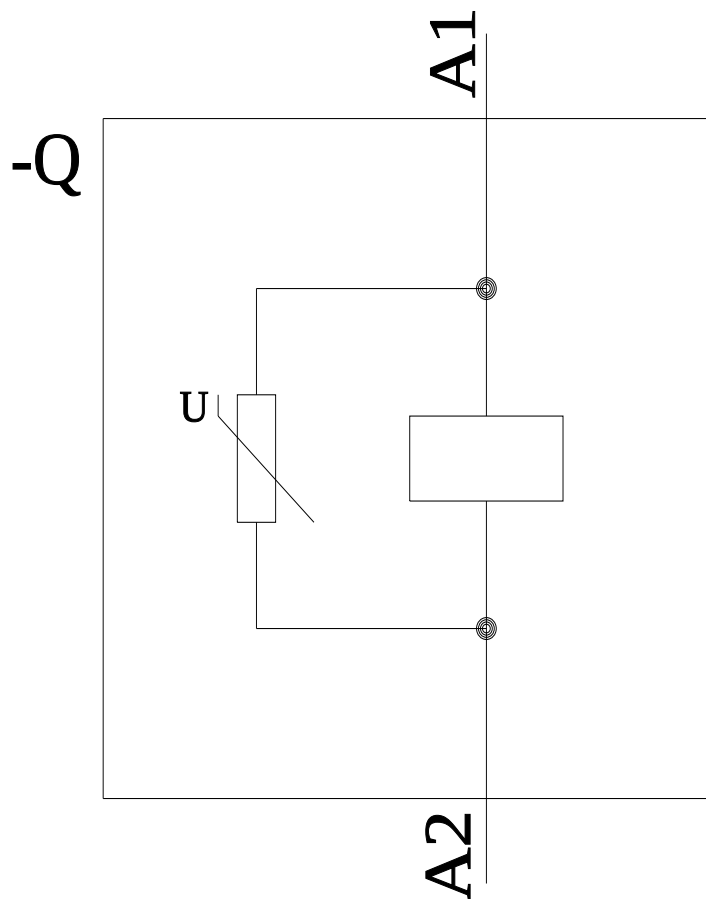

letzte Änderung:

11.02.2021