


## Doppelbox mit TwinCONTACT - Bestellnr. 1651



- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
- mit G-Sicherungshalter, max. 10 A H

### Technische Informationen

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Hertz	50-60 Hz
Schutzgrad	IP 44

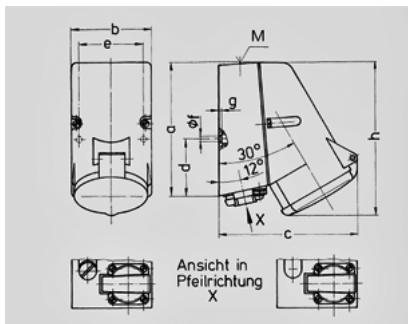

Zeichnung	Amp.	16		32
		Pole		5
1 MB 354		4	5	5
Maße in mm	a	141	141	141
	b	85	85	85
	c	139	139	153
	d	61	61	61
	e	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4
	h	145	145	162
	M	25	25	32
	Leitung bis mm Ø	18	18	25
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup>	1,5	1,5	2,5	
	—4	—4	—10	