


## Kupplung PowerTOP® Xtra - Bestellnr. 14112



- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- SoftCONTACT
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

Technische Informationen	
Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt, SoftCONTACT
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzgrad	IP 44

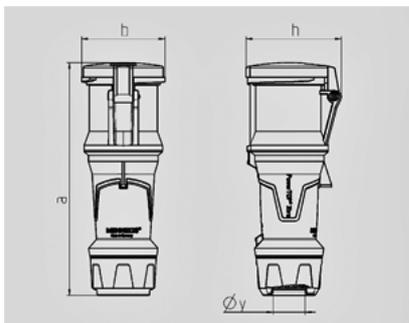

Zeichnung 3 MB 69	Amp. Pole	63		
		3	4	5
Maße in mm	a	268	268	268
	b	95	95	95
	h	109	109	109
	y	36	36	36
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6
schnitt von bis mm <sup>2</sup>		—16	—16	—16