


## Wandsteckdose - Bestellnr. 143



- Schraubkontakt
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

### Technische Informationen

Ampere	125 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt, X-CONTACT
Kontakt	standard
Schutzgrad	IP 67

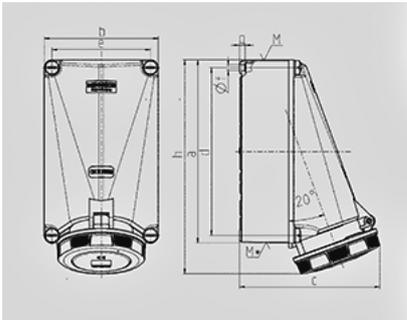

Zeichnung 1 MB 162	Amp. Pole	125	
		4	5
Maße in mm	a	264	264
	b	163	163
	c	200	200
	d	240	240
	e	140	140
	f	8,1	8,1
	g	8	8
	h	306	306
	M	50	50
	M*	50	50
	Leitung bis mm Ø	38	38
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²	25	25	
		-35	-35