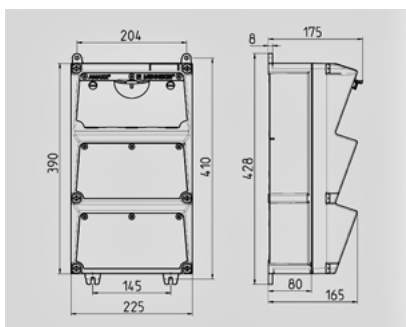


AMAXX® Steckdosen-Kombination - Bestellnr. 930014


- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

| Technische Informationen | |
|--------------------------|--|
| Bestückung | 2 CEE 32A, 5p, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V |
| Absicherung | 2 Neozed D02, 3p 2 Neozed D01, 1p |
| Vorsicherung max. | 100 A |
| InA | 52 A |
| RDF | 0,65 |
| Anschluss / Zuleitung | für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm ² |
| Gehäusegröße | 390 x 225 mm (H x B) |
| Schutzgrad | IP 44 |


Zeichnung 1 MB 522

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen | Schutzart | Tiefe |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 40 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.