


Doppelbox mit TwinCONTACT - Bestellnr. 1650



- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
- mit G-Sicherungshalter, max. 10 A H

Technische Informationen

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Hertz	50-60 Hz
Schutzgrad	IP 44

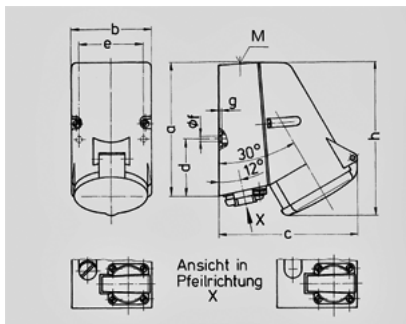

Zeichnung	Amp.	16		32
		Pole		
1 MB 354		4	5	5
Maße in mm	a	141	141	141
	b	85	85	85
	c	139	139	153
	d	61	61	61
	e	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4
	h	145	145	162
	M	25	25	32
	Leitung bis mm Ø		18	18
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1,5	1,5	2,5
		-4	-4	-10