


Wandsteckdose - Bestellnr. 136A



- Schraubkontakt
- SoftCONTACT
- Befestigung von innen
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

Technische Informationen

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzgrad	IP 67

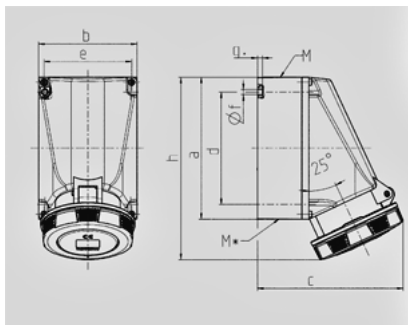

Zeichnung 1 MB 112	Amp. Pole	63		
		3	4	5
Maße in mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	175	175	175
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g.	6	6	6
	h	219	219	219
	M	40	40	40
	M*	2x40 (blind) zum Ausschneiden		
Leitung bis mm Ø		27	27	27
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		6	6	6
		-25	-25	-25