

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: LM85312

Deco Filament LED GRÜN
(LIGHTME) LED Deco Filament 4W-E14/GRÜN

EAN-Code: 4020856853120




Allgemeine Eigenschaften

Lampensockel.....	E14
Nennlebensdauer.....	15.000 Std.
Bemessungslebensdauer	15.000 Std.
Schaltzyklen.....	>40.000x
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A++
------------------------------	-----

Energieverbrauchskennzeichnung
gemäß VO 874/2012

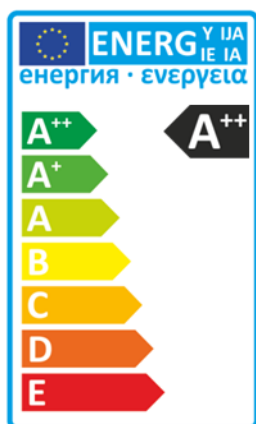

Produktabmessungen

Länge.....	78 mm
Durchmesser	45 mm
Gewicht	13 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	4,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	4,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	4 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,50$
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	Sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung ²	k. A.

Lichttechnische Eigenschaften

Lichtfarbe	Grün
Feldwinkel	320°
Lampenlichtstromerhalt ³	$\leq 70 \%$
Farbkonsistenz SDMC	≤ 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

³ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe


– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

Hinweis

Speziallampe für Dekorationszwecke, nicht zur Raumbelichtung im Haushalt bestimmt.

Abmessungsskizze

LED LM85312

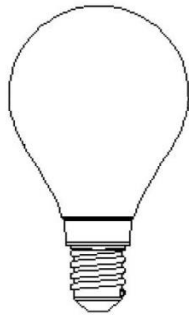

H: 78 mm

D: 45 mm