

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: LM85316

Deco Filament LED GRÜN  
(LIGHTME) LED Deco Filament 4W-E27/GRÜN

EAN-Code: 4020856853168




### Allgemeine Eigenschaften

Lampensockel.....	E27
Nennlebensdauer.....	15.000 Std.
Bemessungslebensdauer .....	15.000 Std.
Schaltzyklen.....	>40.000x
Betriebstemperaturbereich .....	-20 bis +40° C

### Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse .....	A++
------------------------------	-----

Energieverbrauchskennzeichnung  
gemäß VO 874/2012

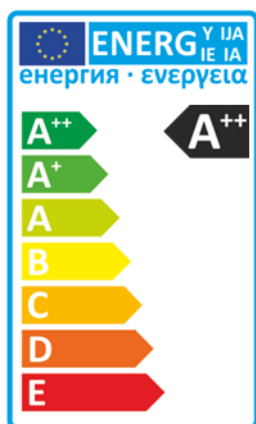

### Produktabmessungen

Länge.....	77 mm
Durchmesser .....	45 mm
Gewicht .....	20 g

### Elektrische Kenndaten

Spannung .....	220-240 V
Netzfrequenz .....	50-60 Hz
Leistungsaufnahme .....	4,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	4,0 W
Gewichteter Energieverbrauch .....	4 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,50$
Dimmbar? .....	Nein
Zündzeit .....	< 0,5 s
Anlaufzeit <sup>1</sup> .....	Sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung <sup>2</sup> .....	k. A.

### Lichttechnische Eigenschaften

Lichtfarbe .....	Grün
Feldwinkel .....	320°
Lampenlichtstromerhalt <sup>3</sup> .....	≤ 70 %
Farbkonsistenz SDMC .....	≤ 6

<sup>1</sup> bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

<sup>2</sup> eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

<sup>3</sup> am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

## Hinweise und Empfehlungen

### **Empfehlung für die Entsorgung der Lampe**


– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

### **Hinweis**

Speziallampe für Dekorationszwecke, nicht zur Raumbelichtung im Haushalt bestimmt.

## Abmessungsskizze

LED LM85316

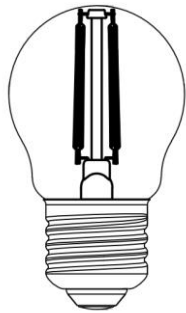

H: 77 mm

D: 45 mm