

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012



Artikel-Nr.: LM85317

**Deco Filament LED PINK
(LIGHTME) LED Deco Filament 4W-E27/PINK**

EAN-Code: 4020856853175


Allgemeine Eigenschaften

Lampensockel.....	E27
Nennlebensdauer.....	15.000 Std.
Bemessungslebensdauer	15.000 Std.
Schaltzyklen.....	>40.000x
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A
------------------------------	---

Energieverbrauchskennzeichnung gemäß VO 874/2012

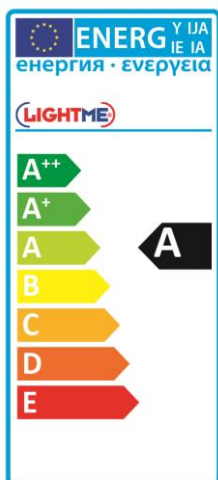

Produktabmessungen

Länge.....	77 mm
Durchmesser	45 mm
Gewicht	20 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	4,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	4,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	4 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,50$
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	Sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung ²	k. A.

Lichttechnische Eigenschaften

Lichtfarbe	Pink
Feldwinkel	320°
Lampenlichtstromerhalt ³	≤ 70 %
Farbkonsistenz SDMC	≤ 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

³ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe


– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

Hinweis

Speziallampe für Dekorationszwecke, nicht zur Raumbelichtung im Haushalt bestimmt.

Abmessungsskizze

LED LM85317

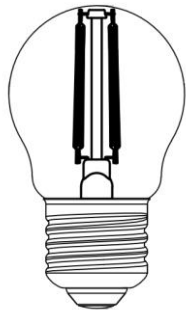

H: 77 mm

D: 45 mm