

**SAI-Passiv
SAI-12-F 3P M8 L 15M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die neue schmale M8 Linie von Weidmüller. Diese Produktfamilie zeichnet sich durch Markierbarkeit an allen Steckplätzen aus. Sogar der 4-fach Verteiler mit 8-poligem M12 besitzt bei allen M8 Steckplätzen einen ausreichend großen Markierer. Weiterhin ist dieser Verteiler kürzer als viele handelsüblichen M8 Typen.

- Sehr schmaler, kurzer und flacher M8 Verteiler.
- Die Familie wird mit 4 bis 12 M8-Steckplätzen, 3- bzw. 4-polig geliefert.
- Auch Mischbestückungen der M8 sind auf Kundenwunsch möglich.
- Die M8 Linie ist mit Querbohrungen ausgerüstet.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-12-F 3P M8 L 15M
Best.-Nr.	1234890000
Ausführung	SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Fixkabelversion, 15 m, Ja
GTIN (EAN)	4050118019513
VPE	1 Stück

SAI-Passiv SAI-12-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	24 mm	Breite (inch)	0,945 inch
Höhe	196 mm	Höhe (inch)	7,717 inch
Tiefe	18,2 mm	Tiefe (inch)	0,717 inch
Nettogewicht	1.448 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur -

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Technische Daten

Schutzart	IP68	Polzahl	14
Anzahl Kontaktbuchsen	12	Anschlussgewinde	M8
LED	Ja		

Anschlussdaten

Verteilerabgang Fixkabelversion

Technische Daten Kabel

Kabellänge	15 m	Polzahl	14
Aderquerschnitt	12 x 0,34 mm ² + 2 x 0,75 mm ²	Außendurchmesser	7,7 mm
Geschirmt	Nein	Mantelmaterial	PUR
Mantelfarbe	schwarz	Halogene	Nein
Biegeradius min., bewegt	10 x Kabeldurchmesser	Biegezyklen	2 Mio

Klassifikationen

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads


Broschüre/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-Passiv SAI-12-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

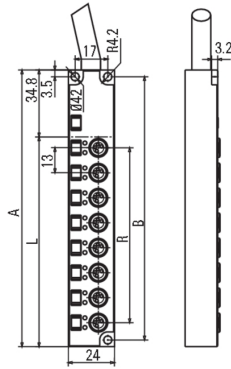

Steckplatze	A	B	L	R
4	82	86	57.2	38
6	118	111	83.2	66
8	144	137	109.2	91
10	170	163	135.2	117
12	196	188	161.2	143

Schaltbild

