


Ausführung / construction: Alphaknob

Rundknopf / roundknob: 10, 11 or 13 mm

Bauhöhe / stack height: 13,5 mm

Spannzange oder Achsaufnahme für  $\varnothing$  4 mm,  $\varnothing$  6 mm und 18 Zähnen  
collet chuck or for shafts with  $\varnothing$  4 mm,  $\varnothing$  6 mm and 18 teeth

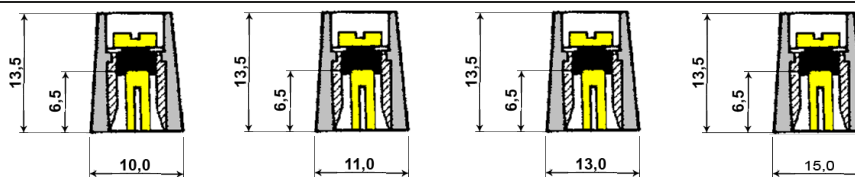

Typ type	Alphaknob 10 Rundknopf 10 mm	Alphaknob 11 Rundknopf 11 mm	Alphaknob 13 Rundknopf 13 mm	Alphaknob 15 Rundknopf 15 mm
Rundknopf Spannzange 4 mm, schwarz roundknob collet chuck 4 mm, black	S100-400-1*	S110-400-1	S130-400-1*	S150-400-1*
Rundknopf für 6 mm / 18 Zähne, schwarz roundknob for 6 mm / 18 teeth, black	S100-618-1*	S110-618-1*	S130-618-1*	S150-618-1*
Rundknopf Spannzange 6 mm, schwarz roundknob collet chuck 6 mm, black			S130-600-1	S150-600-1*
Rundknopf Spannzange 4 mm, grau roundknob collet chuck 4 mm, grey	S100-400-2*	S110-400-2*	S130-400-2	
Rundknopf für 6 mm / 18 Zähne, grau roundknob for 6 mm / 18 teeth, grey	S100-618-2*	S110-618-2*	S130-618-2*	
Rundknopf Spannzange 6 mm, grau roundknob collet chuck 6 mm, grey			S130-600-2	
Farbe / Strich, color / line	Lieferbare Deckelausführungen / caps			
Schwarz / weiß, black / white	C100-1*	C110-1*	C130-1*	C150-1
Grau / schwarz, grey / black	C100-2*	C110-2*	C130-2	C150-2*
Hellgrau / schwarz, light grey / black	C100-3*	C110-3*	C130-3*	C150-3*
Cream / schwarz, cream / black	C100-4*	C110-4*	C130-4*	C150-4
Beige / schwarz, beige, black	C100-5*	C110-5*	C130-5	C150-5
Rot / weiß, red / white	C100-6*	C110-6*	C130-6*	C150-6*
Orange / weiß, orange / white	C100-7*	C110-7*	C130-7	C150-7
Ultramarin / weiß, ultramarine / white	C100-8*	C110-8	C130-8	C150-8
Hellblau / weiß, light blue / white	C100-9	C110-9	C130-9	C150-9
Grün / weiß, green / white	C100-10*	C110-10*	C130-10*	C150-10*
Gelb / schwarz, yellow / black	C100-11*	C110-11*	C130-11*	C150-11*
Braun / weiß, brown / white	C100-12*	C110-12	C130-12*	C150-12
Hellgrün / weiß, light green / white	C100-13*	C110-13*	C130-11	C150-13*
Blau / weiß, blue / white	C100-14*	C110-14*	C130-14*	C150-14*
* lagermäßige Ausführungen (unverbindlich) \\ * in stock (non-binding)				