



Philips myGarden
Wandleuchte

Calgary
Edelstahl
LED

myGarden



17314/47/16



Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Diese zylindrische Philips myGarden Calgary Wandleuchte mit gebürstetem Edelstahl-Look ergänzt Ihren Außenbereich optimal. Gemeinsam genutzte Bereiche erstrahlen durch das hochwertige Licht in hellem Glanz.

Entworfen für Ihren Garten

- IP44 – wetterfest

Nachhaltige Lichtlösungen

- Hochwertiges LED-Licht
- Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber
- Energiesparend
- Warmweißes Licht
- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

PHILIPS

Besonderheiten

Hochwertiges LED-Licht




Bei der LED Technologie, die in diese Philips Leuchte integriert ist, handelt es sich um eine einzigartige, von Philips entwickelte Lösung. Während das Licht sofort eingeschaltet ist, sorgt die Technologie für eine optimale Lichtleistung und bringt lebendige Farben in Ihr Zuhause.

5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

Warmweißes Licht

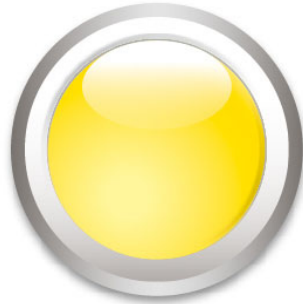

Licht kann verschiedene Farbtemperaturen aufweisen, die in der Einheit Kelvin (K) angegeben werden. Leuchten mit einem niedrigen Kelvin-Wert erzeugen ein warmes, gemütlicheres Licht, wohingegen Leuchten mit einem höheren Kelvin-Wert ein kühles, belebenderes Licht erzeugen. Diese Philips Leuchte bietet warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre.

Energiesparend



Diese Philips Energiesparlampe ist im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und einen Beitrag zur Umwelt leisten.

IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entwickelt. Sie wurde strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern sollen. Die IP-Stufe wird durch zwei Ziffern festgelegt: Die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Wasser. Diese Außenleuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt, ideal für die Verwendung im Freien.

Lange Lebensdauer



Eine zuverlässige Lichtquelle auf die Sie sich immer verlassen können. Die in dieser LED-Lampe von Philips integrierten LEDs haben eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden (entspricht 15 Jahren bei einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Stunden/Tag mit mindestens 13.000 Ein-/Ausschaltzyklen). Durch Philips-LED müssen Sie sich keine Gedanken mehr über die Wartung oder den Austausch der Lampe machen und können in Ihrem Zuhause immer eine perfekt beleuchtete Atmosphäre genießen.

Daten

Design und Materialausführung

- Material: Synthetik, Aluminium
- Farbe: Edelstahl

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- 5 Jahre Garantie auf LED-Modul

Produktabmessungen und -gewicht

- Höhe: 13 cm
- Länge: 12,2 cm
- Breite: 8,8 cm
- Nettogewicht: 0,200 kg

Technische Daten

- Netzstrom: Bereich 220 V – 240 V, 50 Hz
- Lichttechnologie: LED, 230 V
- Anzahl Lichtquellen: 1
- Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Leuchte: 3 W
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Gesamtleistung in Lumen: 270 lm

- Leuchte dimmbar: Nein
- LED
- Lebensdauer von bis zu: 25.000 Std.
- IP-Code: IP44, Schutz gegen Objekte, die größer als 1 mm sind, Schutz gegen Spritzwasser
- Schutzklasse: II – Doppelte Isolierung
- Lichtquelle entspricht Standardlampe: 31 W

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Verpackungsmaße und -gewicht

- Höhe: 14,8 cm
- Länge: 13,3 cm
- Breite: 9,3 cm
- Gewicht: 0,26 kg

Verschiedenes

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
- Style: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchte



Ausstellungsdatum
2018-01-19

Version: 2.0.1

12 NC: 9150 049 88801
EAN: 87 18696 12591 5

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Philips Lighting Holding B.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com