



Philips myGarden  
Wandleuchte

Calgary  
Edelstahl  
LED

myGarden



17315/47/16



## Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Diese zylindrische Philips myGarden Calgary Wandleuchte mit gebürstetem Edelstahl-Look ergänzt Ihren Außenbereich optimal. Dank des Bewegungssensors und des hochwertigen Lichts wird ein großzügiges, weißes Licht dorthin gerichtet, wo Sie es benötigen.

### Entworfen für Ihren Garten

- Bewegungssensor für mehr Komfort und Sicherheit
- IP44 – wetterfest

### Nachhaltige Lichtlösungen

- Hochwertiges LED-Licht
- Energiesparend
- Warmweißes Licht
- Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

**PHILIPS**


## Besonderheiten

### Hochwertiges LED-Licht



Bei der LED Technologie, die in diese Philips Leuchte integriert ist, handelt es sich um eine einzigartige, von Philips entwickelte Lösung. Während das Licht sofort eingeschaltet ist, sorgt die Technologie für eine optimale Lichtleistung und bringt lebendige Farben in Ihr Zuhause.

### Warmweißes Licht

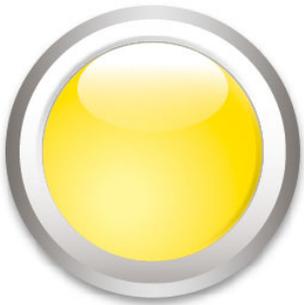

Licht kann verschiedene Farbtemperaturen aufweisen, die in der Einheit Kelvin (K) angegeben werden. Leuchten mit einem niedrigen Kelvin-Wert erzeugen ein warmes, gemütlicheres Licht, wohingegen Leuchten mit einem höheren Kelvin-Wert ein kühles, belebenderes Licht erzeugen. Diese Philips

Leuchte bietet warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre.

### Energiesparend



Diese Philips Energiesparlampe ist im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und einen Beitrag zur Umwelt leisten.

### IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entwickelt. Sie wurde strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern sollen. Die IP-Stufe wird durch zwei Ziffern festgelegt: Die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen das

Eindringen von Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Wasser. Diese Außenleuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt, ideal für die Verwendung im Freien.

### Bewegungssensor



Ein Bewegungssensor, der Sie zu Hause empfängt und Sie wissen lässt, wenn sich jemand nähert.

### 5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

# Daten

## Gartenbereich

- Gartenbereich: Vorgarten

## Design und Materialausführung

- Material: Kunststoff, Aluminium
- Farbe: Edelstahl

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Bewegungssensor
- Vollständig witterungsbeständig
- 5 Jahre Garantie auf LED-Modul

## Produktabmessungen und -gewicht

- Höhe: 13 cm
- Länge: 12,2 cm
- Breite: 9,4 cm
- Nettogewicht: 0,224 kg

## Technische Daten

- Netzstrom: Bereich 220 V – 240 V, 50 Hz
- Lichttechnologie: LED, 230 V
- Anzahl Lichtquellen: 1
- Wattleistung der im Lieferumfang enthaltenen

Leuchte: 3,5 W

- Lichtfarbe: Warmweiß
- Gesamtleistung in Lumen: 320 lm
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED
- Lebensdauer von bis zu: 25.000 Std.
- IP-Code: IP44, Schutz gegen Objekte, die größer als 1 mm sind, Schutz gegen Spritzwasser
- Schutzklasse: II – Doppelte Isolierung
- Lichtquelle entspricht Standardlampe: 30 W

## Service

- Gewährleistung: 5 Jahr(e)

## Verpackungsmaße und -gewicht

- Höhe: 14,8 cm
- Länge: 13,3 cm
- Breite: 9,8 cm
- Gewicht: 0,289 kg

## Verschiedenes

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
- Style: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchte



Ausstellungsdatum  
2017-06-08

Version: 1.0.1

12 NC: 9150 049 88901  
EAN: 87 18696 12592 2

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Philips Lighting Holding B.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)