


LED-Tischleuchte MAULjazzy, dimmbar

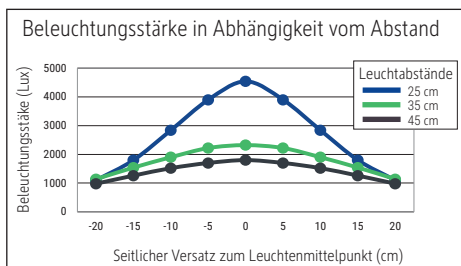


- **Kompaktes, dimmbares LED-Modell für Preisbewusste**
- **Mit integriertem 5V, max. 500 mA USB Typ A Anschluss zum Aufladen von z. B. Smartphones**
- **Edel: Arm aus eloxiertem Aluminium**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Platzsparend und handlich**
- **5-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Farbe 02: Beleuchtung im Fuß zeigt in eingeschaltetem Zustand die Dimmstufe
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.320 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): C (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 5 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 830 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Aluminium - Standfuß: Kunststoff -
 Fuß: Beschwerungseinlage, schreibstischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 42,5 cm - Kopf: 26.5 x 5 cm - Arm: Länge unten 36,5 cm - Fuß: 18 x 13 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8201802	weiß	4002390068321	94052140	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 St
8201890	schwarz	4002390081559	94052140	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 St

LED desk lamp MAULjazzy, dimmable

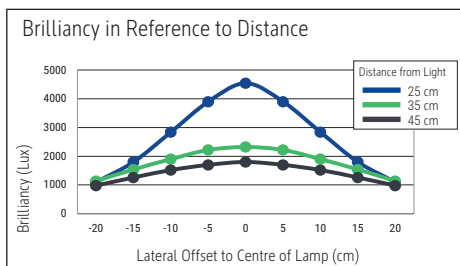


- **Compact dimmable LED with elegant silver matt elements**
- **With integrated 5V, max. 500 mA USB type A connection for charging e.g. smartphones**
- **Elegant: Arm made of anodised aluminium**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **Space-saving and handy**
- **5 step dimmer with touch function on the luminaire base**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Colour white: Illumination on the base indicates the dimming level
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 2.320 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: C (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 5 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 830 Lumen
 Base: base
 Material: Head: plastic - Arm: Aluminium - Foot: plastic - Base: weight inlay, desk protection pad
 Dimensions: Height: 42,5 cm - Head: 26.5 x 5 cm - Arm: lower arm length 36,5 cm - Base: 18 x 13 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable
 Position of the switch: Base

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8201802	white	4002390068321	94052140	1.80 m	II wall power adapter EU plug	49 x 15,5 x 8,5 cm	1.354 kg	1 pc(s).
8201890	black	4002390081559	94052140	1.80 m	II wall power adapter EU plug	49 x 15,5 x 8,5 cm	1.354 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULjazzy, réglable

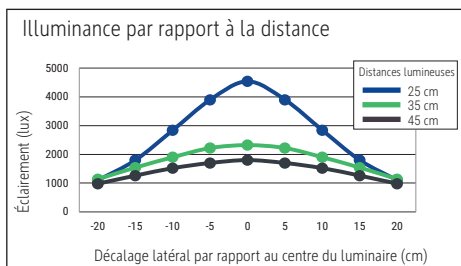


- **Modèle LED réglable et compact avec des éléments attrayants en argent mat**
- **Avec connexion USB type A intégrée 5V, max. 500mA, pour recharger p. ex. les smartphones**
- **Noble : bras en aluminium anodisé**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Peu encombrant et maniable**
- **Réglable à 5 positions par zone tactile sur le socle**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Coloris 02 : l'éclairage du socle indique le réglage de l'intensité quand le luminaire est en marche
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 2.320 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: C (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 5 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 830 Lumen
 Support: socle
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : Aluminium - Socle : Plastique - Support : ballast, couche de protection des surfaces
 Dimensions: Hauteur : 42,5 cm - Tête : 26.5 x 5 cm - Bras : bras inférieur de 36,5 cm - Support : 18 x 13 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable
 Positionnement du commutateur: Socle

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8201802	blanc	4002390068321	94052140	1,80 m	II prise transformateur Euro	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 pce(s)
8201890	noir	4002390081559	94052140	1,80 m	II prise transformateur Euro	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULjazzy, dimbaar

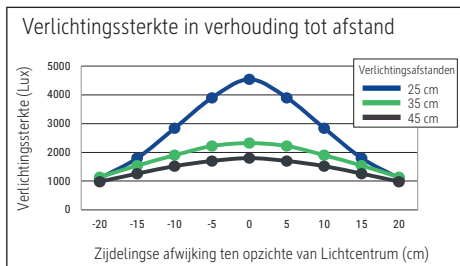


- **Compact, dimbaar LED-model voor prijsbewusten**
- **Met geïntegreerde 5V, max. 500 mA USB type A-aansluiting voor het opladen van bijvoorbeeld smartphones**
- **Elegant: Arm van geanodiseerd aluminium**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek**
- **Ruimtebesparend en handig**
- **5-standen-dimmer met touchbediening op de lampvoet**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Kleur 02: Verlichting in de voet geeft in ingeschakelde toestand de dimstand aan
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 2.320 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) C (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 5 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 830 Lumen
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: aluminium - Voet: kunststof - Voet: verzwaringsinzetstuk, werkblad beschermende onderlaag
 Afmetingen: Hoogte: 42,5 cm - Kop: 26.5 x 5 cm - Arm: armlengte onder 36,5 cm - Voet: 18 x 13 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar
 Schakelaarpositie: Voet

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8201802	wit	4002390068321	94052140	1,80 m	II Eurostekervoeding	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 pc(s).
8201890	zwart	4002390081559	94052140	1,80 m	II Eurostekervoeding	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULjazzy, dimmerabile

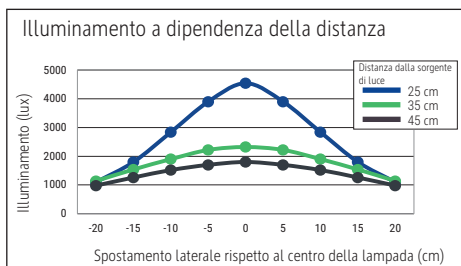

- **Lampada compatta con dimmer, per i clienti attenti al prezzo**
- **Con presa USB integrata, 5V, max. 500 mA, per caricare, p.es. gli smartphones**
- **Elegante: braccio in alluminio anodizzato**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Compatta e poco ingombrante**
- **Dimmer a sfioramento posizionato sulla base, regolabile su 5 livelli**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Colore 02: L'illuminazione nella base mostra il livello di dimmerazione quando è accesa
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 2.320 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): C (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 5 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 830 Lumen
 Base: con base
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: Aluminium - Piedistallo: Materiale plastico - Base: zavorra interna, tappetino protettivo per la scrivania
 Dimensioni: Altezza: 42,5 cm - Testa: 26.5 x 5 cm - Braccio: lunghezza inferiore 36,5 cm - Base: 18 x 13 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8201802	bianco	4002390068321	94052140	1,80 m	Il alimentatore da parete con eurospina	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 pz.
8201890	nero	4002390081559	94052140	1,80 m	Il alimentatore da parete con eurospina	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 pz.