

02 0251



Quicklock-Rundsteckverbinder, IP67



Quicklock-Stecker, IP67, Größe 16, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen

Approbationen:  pending 

02 0251

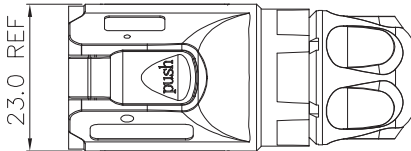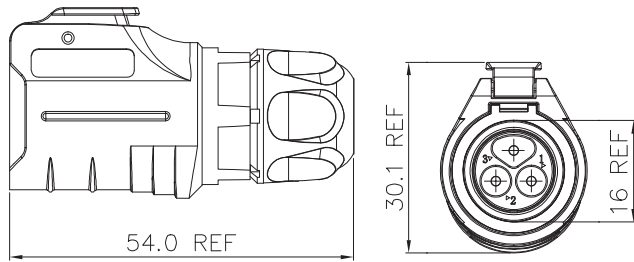

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+80 °C

Werkstoffe


Kontaktträger/Griffkörper PBT, V-0 nach UL94
 Kontaktstift CuZn, vergoldet
 Verriegelung Zn-Legierung, verchromt
 Hutmutter PBT, V-0 nach UL94

Mechanische Daten

Schutzart IP67

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 3,0–8,5 mm

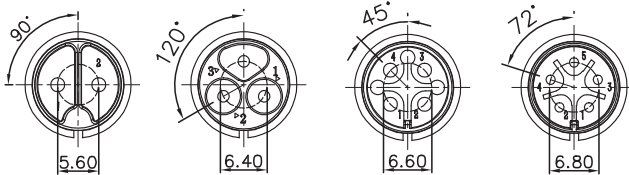


0251 02

0251 03

0251 04

0251 05

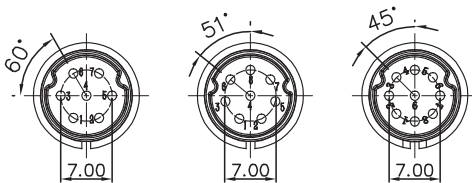

0251 07

0251 08

0251 09

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 5 m Ω
 Bemessungsstrom 10 A (2- bis 4-polig)
 5 A (5- bis 9-polig)
 Bemessungsspannung 400 V
 Bemessungsstoßspannung 2500 V AC
 Kriechstrecke ≥ 2 mm
 Luftstrecke ≥ 2 mm
 Isolationswiderstand > 500 M Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ☞ 0261 ☞ 0271

02

0251

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0251 02	2	10	50
0251 03	3	10	50
0251 04	4	10	50
0251 05	5	10	50
0251 07	7	10	50
0251 08	8	10	50
0251 09	9	10	50

Verpackung:

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton