

02 0252




Quicklock-Rundsteckverbinder, IP67



Quicklock-Stecker, IP67, Größe 20, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen

Approbationen:  pending 

02 0252

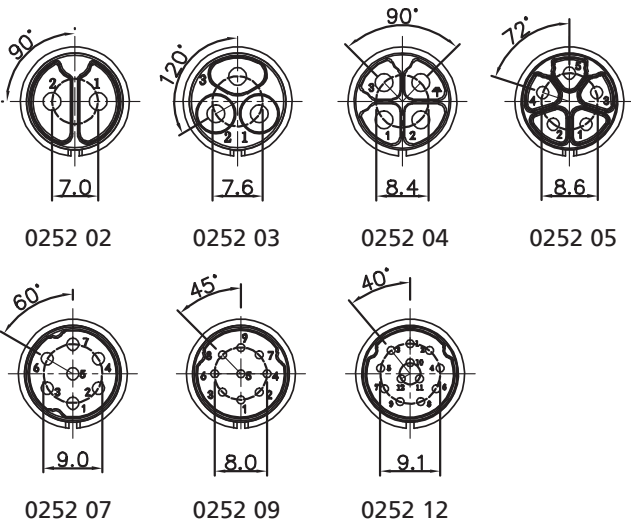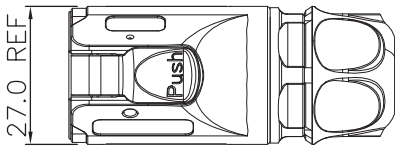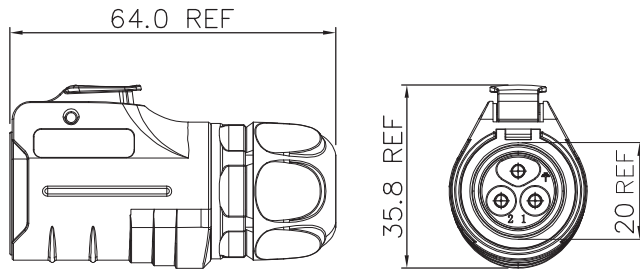

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+80 °C

Werkstoffe

Kontaktträger/Griffkörper	PBT, V-0 nach UL94
Kontaktstift	CuZn, vergoldet
Verriegelung	Zn-Legierung, verchromt
Hutmutter	PBT, V-0 nach UL94

Mechanische Daten

Schutzart IP67



Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4,0–11,5 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom	20 A (2- bis 4-polig) 12 A (5- bis 7-polig) 5 A (9- bis 12-polig)
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	2500 V AC (2- bis 7-polig) 1500 V AC (9- bis 12-polig)
Kriechstrecke	≥ 2 mm
Luftstrecke	≥ 2 mm
Isolationswiderstand	> 500 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 0262  0272

02 0252

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0252 02	2	10	40
0252 03	3	10	40
0252 04	4	10	40
0252 05	5	10	40
0252 07	7	10	40
0252 09	9	10	40
0252 12	12	10	40

Verpackung:

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton