

02 0262

Quicklock-Rundsteckverbinder, IP67






Quicklock-Kupplung, IP67, Größe 20, gerade Ausführung,  
mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen

---

Approbationen:  pending 

---

02 0262

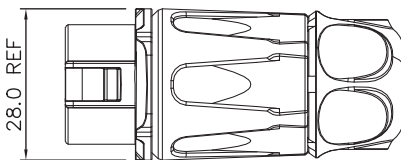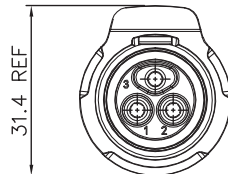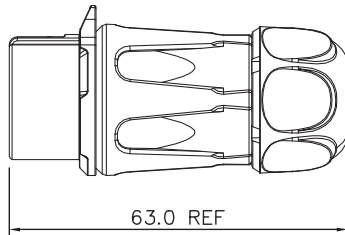

0262 02



0262 03



0262 04



0262 05



0262 07



0262 09



0262 12

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+80 °C

### Werkstoffe

Kontaktträger/Griffkörper PBT, V-0 nach UL94  
Kontaktbuchse CuSn, vergoldet  
Hutmutter PBT, V-0 nach UL94

### Mechanische Daten

Steckzyklen 1700  
Steckkraft  $\leq 90$  N  
Ziehkraft  $\leq 40$  N  
Schutzart IP67

### Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4,0–11,5 mm

### Elektrische Daten (bei $T_v$ 20 °C)

Durchgangswiderstand  $\leq 5$  m $\Omega$   
Bemessungsstrom 20 A (2- bis 4-polig)  
12 A (5- bis 7-polig)  
5 A (9- bis 12-polig)  
Bemessungsspannung 500 V  
Bemessungsstoßspannung 2500 V AC (2- bis 7-polig)  
1500 V AC (9- bis 12-polig)  
Kriechstrecke  $\geq 2$  mm  
Luftstrecke  $\geq 2$  mm  
Isolationswiderstand  $> 500$  M $\Omega$

### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
☞ 0252

02 0262

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0262 02	2	10	40
0262 03	3	10	40
0262 04	4	10	40
0262 05	5	10	40
0262 07	7	10	40
0262 09	9	10	40
0262 12	12	10	40

**Verpackung:**

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton