


Artikel 88116

**Diebstahlhemmende Schrauben
mit Flachrundkopf, metrischem Gewinde
ähnlich ISO 7380**

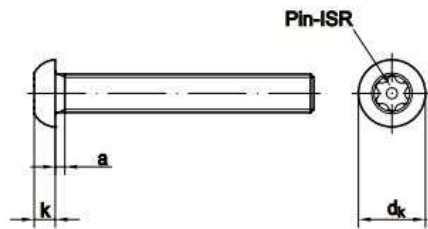

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d_k	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5
$a_{min.}$	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$k_{min.}$	1,4	1,95	2,5	3	4,1	5,2
PIN-ISR-Größe	T10	T20	T25	T30	T40	T45