

1 Maße (Dimensions)

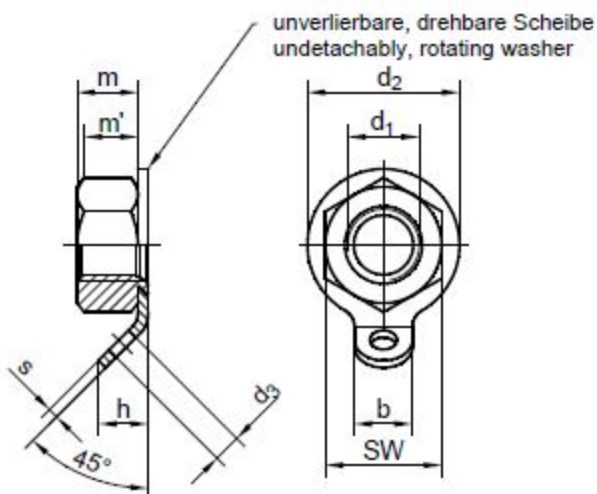


Tabelle 1 (Table 1)

	d1	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d ₂	Nennmaß (nom.)	12	14	17	21	24
	min.	11,57	13,57	16,57	20,48	23,48
	max.	12	14	17	21	24
d ₃	Nennmaß (nom.)	2	2,5	3	3	3,5
	min.	1,8	2,3	2,8	2,8	3,3
	max.	2,2	2,7	3,2	3,2	3,7
s	Nennmaß (nom.)	1	1,4	1,6	2	2,5
	min.	0,8	1,2	1,4	1,8	2,3
	max.	1,2	1,6	1,8	2,2	2,7
h	Nennmaß (nom.)	4	5	6	7	7,5
	min.	3,8	4,8	5,65	6,65	7,2
	max.	4,2	5,2	6,35	7,35	7,8
m	Nennmaß (nom.)	4,7	5,2	6,8	8,4	10,8
	min.	4,4	4,9	6,44	8,04	10,37
	max.	4,7	5,2	6,8	8	10,8
m'	Nennmaß (nom.)	3,52	3,62	5,15	6,43	8,29
	min.	3	3,2	4,5	5,6	7,2
	max.	3,52	3,62	5,15	6,43	8,29
SW	Nennmaß (nom.)	8	10	13	16	18
	min.	7,78	9,78	12,73	15,73	17,73
	max.	8	10	13	16	18
b	Nennmaß (nom.)	4	4,5	6,5	7	7,5
	min.	3,8	4,3	6,25	6,75	7,3
	max.	4,2	4,7	6,75	7,25	7,7