


DIN 609

Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen

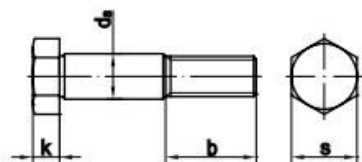

*Passschafttol. k6 für Bohrungstol. H7

b^1 für $l \leq 50$ mm

b^2 für $l \leq 150$ mm

b^3 für $l > 150$ mm

Maße	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
k	5,3	6,4	7,5	8,8	10
s	13	16	18	21	24
d_s^*	9	11	13	15	17
b^1	14,5	17,5	20,5	22	25
b^2	16,5	19,5	22,5	24	27
b^3	21,5	24,5	27,5	29	32

Maße	M 20	M 24	M 30	M 36	
k	12,5	15	19	22	
s	30	36	46	55	
d_s^*	21	25	32	38	
b^1	28,5	-	-	-	
b^2	30,5	36,5	43	49	
b^3	35,5	41,5	48	54	