


# Schaltaktor für Markenschalter – mit Signalleuchte

Artikel-Nr.: 152020A0

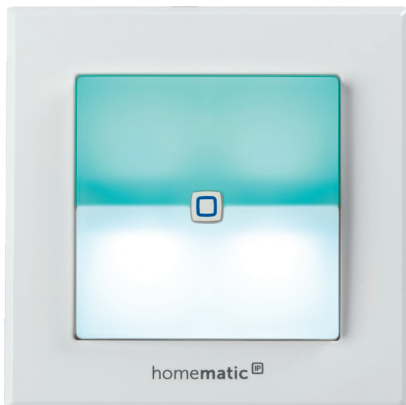

## Produkteigenschaften

- Der netzbetriebene Funk-Schaltaktor mit zwei Tasten kann flexibel eingesetzt werden – zur Steuerung eines angeschlossenen Verbrauchers und als Signal- oder Orientierungslicht
- Einfache und flexible Steuerung der angeschlossenen Leuchte über die integrierten Tasten, per Bewegungsmelder oder Fernbedienung sowie über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App
- Dank der integrierten LED-Signalleuchten können beide Tasten unabhängig voneinander weiß oder farbig hinterleuchtet werden – so lassen sich verschiedene Funktionen, wie bspw. ein Signal- oder Orientierungslicht, realisieren
- In Verbindung mit angelernten Homematic IP Geräten ermöglicht der Schaltaktor z. B. den Einsatz als Signalleuchte für eine fertige Waschmaschine, Alarmzustände, Ecobetrieb und geöffnete Fenster
- Farbe und Helligkeit der LED-Signalleuchten können komfortabel und individuell über die Homematic IP App eingestellt werden
- Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen
- Integration auch in bestehende Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß durch Nutzung des vorhandenen Rahmens möglich
- Für die Installation muss ein Neutraleiter vorhanden sein
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der kostenlosen App (gebührenfreier Cloud-Service), die Zentrale CCU2/CCU3 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig.

## Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	5 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,32 W
Lastart	ohmsche Last
Relais	Wechsler
Schutzart	IP20
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	86 x 86 x 52 mm (Tiefe Unterputz: 32 mm)
Gewicht	88 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	230 m

## Logistische Daten

Artikelnummer	152020A0
EAN-Code	4047976520206
Kurzbezeichnung	HmlIP-BSL
Verpackungseinheit	60
Maße Verpackung	122 x 112 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	213,6 g

## Lieferumfang

Homematic IP Schaltaktor für Markenschalter – mit Signalleuchte

Wechselrahmen

Spannungsversorgungseinheit

Schrauben 3,2 x 15 mm (2x)

Schrauben 3,2 x 25 mm (2x)

Bedienungsanleitung