
 


Offene Blindnietmutter mit Flachkopf

88423
Al-Leg.
Stahl verz.
A2
A4

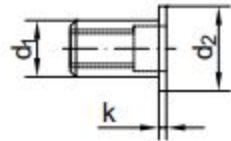

Nenn-Ø	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d_1	6	7	9	11	12
d_2	9	10	12	14	15
k	0,8	1	1,5	1,5	1,5
Bohrer Ø	6,1	7,1	9,1	11,1	12,1
Verfügbare Klemmlängen → Preisseiten					



Blindniet-Muttern, rund, offen, F = Flachkopf

Maße

Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,25-3,0

M 4 / 2,5-4,5

M 5 / 0,25-3,0

M 5 / 2,5-5,0

M 6 / 0,25-3,5

M 6 / 3,0-5,5

M 8 / 0,25-3,5

M 8 / 3,0-6,0

M 10 / 0,25-3,5

M 10 / 3,0-6,0