


Offene Blindnietmutter mit Sechskant und Flachkopf

88483
 Stahl verz.
 A2

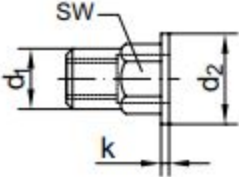

Nenn-Ø	M 4	M 5	M 6	M 8	M 8
d ₁	6	7	9	11	13
d ₂	9	10	13	16	16,5
k	0,8	1	1,5	1,5	2,0
Sechskant	SW 6	SW 7	SW 9	SW 11	SW 13
Montageloch	SW 6 +0,1	SW 7 +0,1	SW 9 +0,1	SW 11 +0,1	SW 13 +0,1
Verfügbare Klemmlängen → Preisseiten					