



IDEAL NETWORKS

SignalTEK CT






Kurzanleitung
156842 Ausgabe 3

© IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd 2018

A subsidiary of IDEAL INDUSTRIES INC.



IDEAL INDUSTRIES, INC.

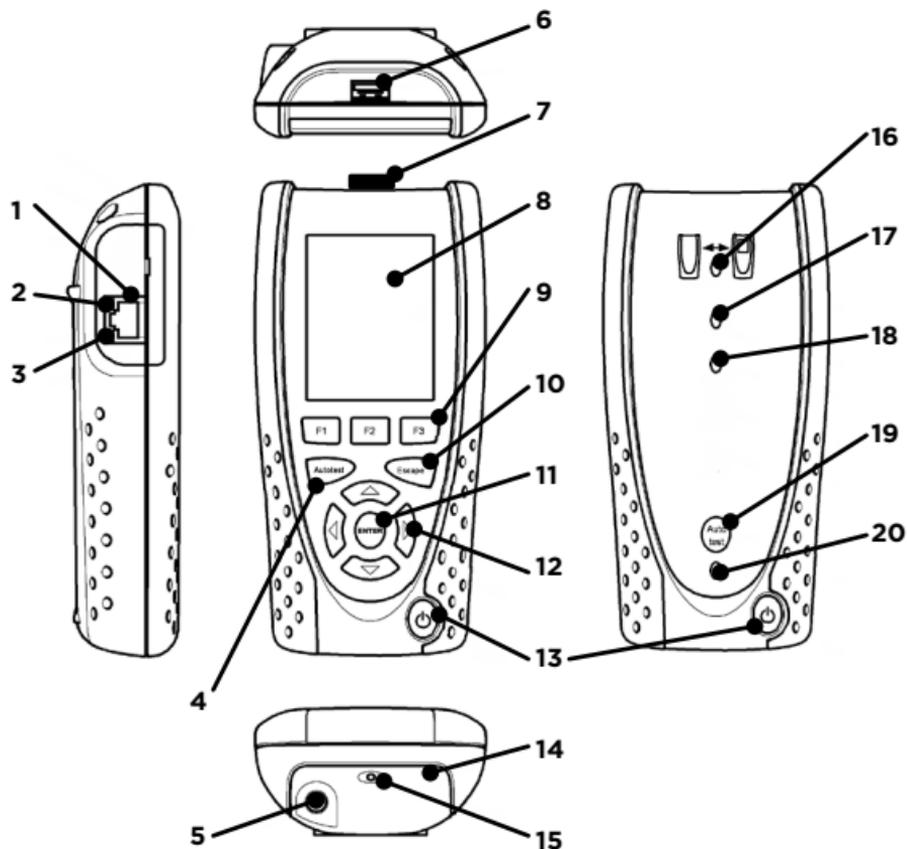

1	Kabelbuchse	11	ENTER-Taste
2	LED Ethernet	12	Cursor-Tasten
3	LED Aktivität	13	Ein/Aus-Taste
4	Autotest-Taste	14	Akku-Modul
5	DC-Eingangsbuchse	15	LED-Ladeanzeige
6	USB-Anschluss	16	LED Link
7	WiFi-Adapter	17	LED Bestanden/fehlgeschlagen (Pass/Fail)
8	Touchscreen	18	LED "Gespeichert"
9	Funktionstasten	19	Autotest-Taste am Endgerät
10	Escape-Taste	20	LED Akkuladestatus

LED-Ladeanzeige (15)	Status
Grün	Ladevorgang
Aus	Ladevorgang abgeschlossen
Blinklicht	Kein Ladevorgang

Pass/Fail-LED (17)	Status
Grün	Test bestanden
Rot	Test nicht bestanden


Batteriestatus-LED (20)	Status
Grün (eingeschaltet)	Akku ausreichend aufgeladen
Rot (eingeschaltet)	Akkustand niedrig, aber Betrieb möglich
Aus	Strom AUS

Vier Navigationsmöglichkeiten

A



 B




C




Escape: Rückkehr zum vorherigen Bildschirm
ENTER: Bestätigung der Auswahl

D

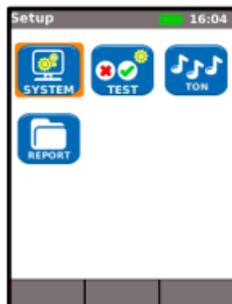

Job-Setup

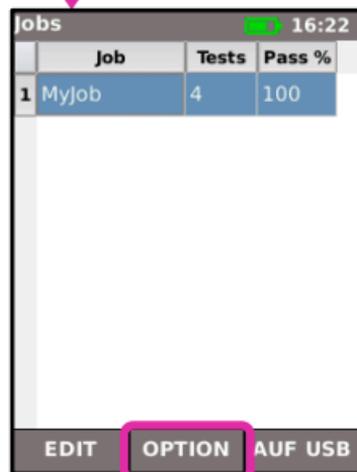

Test-Setup

4/5000 17:18

Suche Endgeräte

Daten

Verdrahtung

Auto Sichern Auf

NewJob

JOB | NAME | **SETUP**



Cat 3
Cat 5e
Cat 6
Cat 6A
Cat 7 and 7A
Cat 8
USOC8 1 pair
USOC8 2 pair
USOC8 3 pair
USOC8 4 pair
ETH 1236
ETH 1278
PROFINET 4W
COAX RGxx
ISDN BRI
DB
Angepasst

UTP
STP
UTP/STP

Keine
568A
568B
USOC
TERA

Angepasst 01:00

Kabel Typ: **Angepasst**

Schirmtyp: **UTP/STP**

Display Einstellung: 568B

Kabel Name: Cable1

	1	<input type="checkbox"/>
	2	<input type="checkbox"/>
	3	<input type="checkbox"/>
	4	<input type="checkbox"/>
	5	<input type="checkbox"/>
	6	<input type="checkbox"/>
	7	<input type="checkbox"/>
	8	<input type="checkbox"/>
	9	<input type="checkbox"/>
	10	<input type="checkbox"/>

MEHR

Angepasst 00:45

Eigenen NVP verwenden

Eigener NVP (%): 70

Split Pair




Kreuzung erlaubt

MEHR **ANWEND**

Kabeltest



Anzeige der Testergebnisse

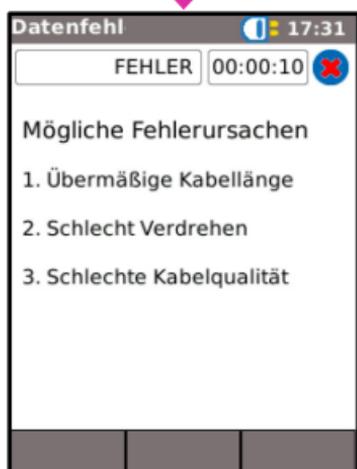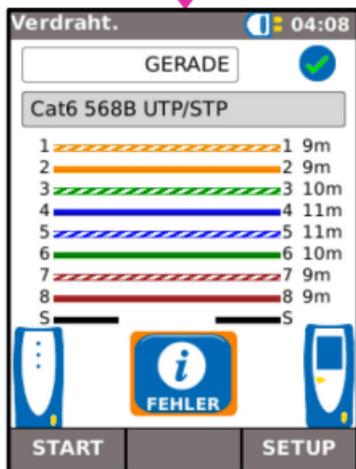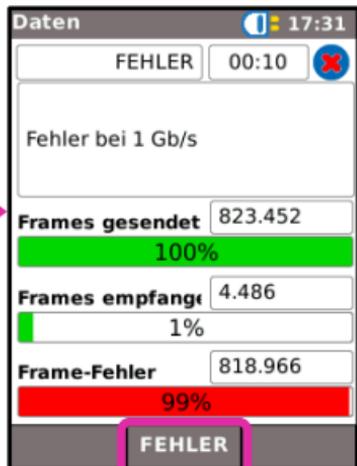

Testberichte

5 Tests sind gespeichert / Speicherkapazität für 5000 Tests



Zeigt Verbindung über Wi-Fi (WLAN) an.

Auswahl des Modus der Ergebnisspeicherung

 
Auswahl des aktuellen Jobs

Manuelle Ergebnisspeicherung bei abgeschalteter automatischer Speicherung

Ergebnis anzeigen



Job auswählen



Ergebnis auswählen



ODER Bericht auf USB speichern

AUF USB

ODER Smartphone benutzt **IDEAL AnyWARE** App für Android™/Apple, um Berichte herunterzuladen.



Menü-Übersicht

