

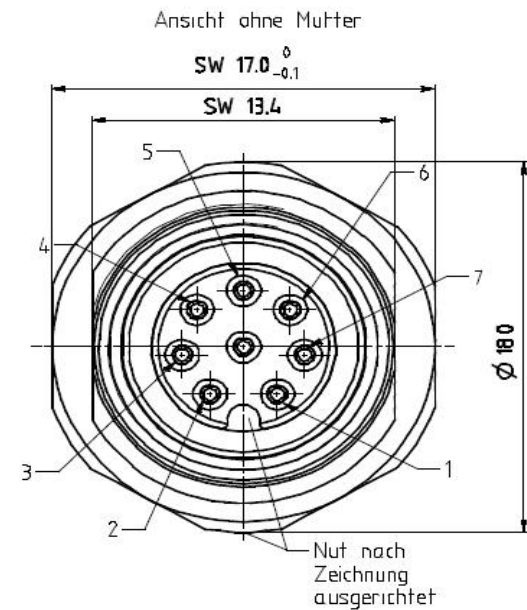


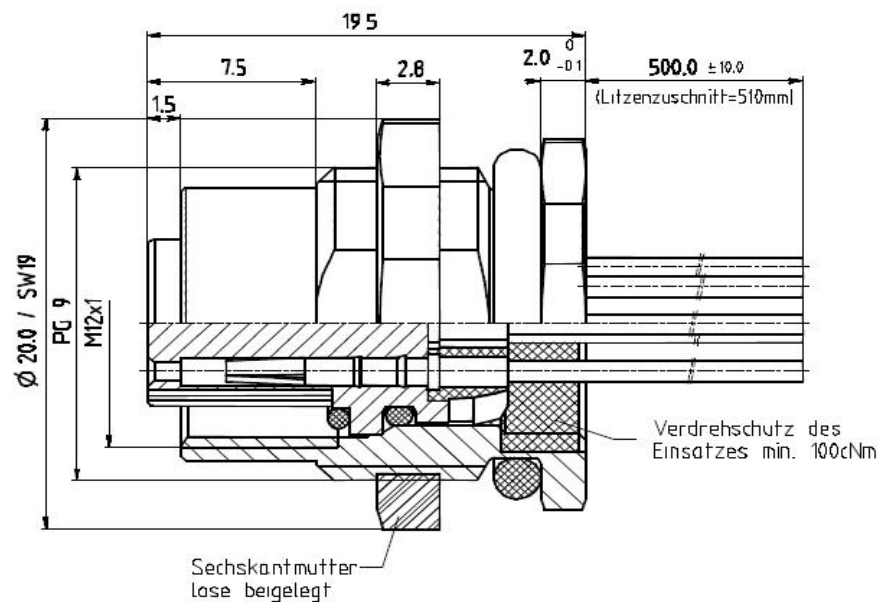


Montagewand mit Durchgangsbohrung
M 2:1

Alternativ mit Fläche
als Verdrehschutz

 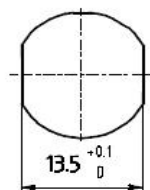


Anzugsdrehmoment PG9
Metallgehäuse 6.25 Nm
Kunststoffgehäuse 3.75 Nm

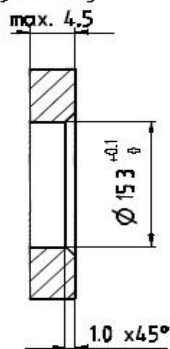

Pol.	Farbe
1	weiß
2	braun
3	grün
4	gelb
5	grau
6	rosa
7	blau
8	rot

Litze
0.25 mm²



Werkstoff				Nr.		Index					
				Volumen Masse		Schutzvermerk		Maße ohne Toleranzang. ISO 2768-m		Maßstab:	
				Datum		Name		Benennung			
				Bearb.		1554720 SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 VA					
				Gepr.							
				Norm							
				Serie:		Zeichnungs-Nr.					
						Blatt					
						von					
Index		Änderung		Datum		Name		 Ers.d.:			