


The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved. In particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. CONINVERS GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

Mechanische Daten (in Anlehnung an IEC 61076-2-101)		Material	
Polzahl / Codierung	3+PE / S	Gehäuse / Oberfläche	GD-Zn / Ni
Kontaktanschlussart	Crimp / Buchse	Kontaktträger	PA / UL 94 V0
Kontakt-Ø	1,5mm	Farbe	schwarz
Temperaturbereich	-40 °C / +85 °C	Kabel	PUR
Schutzart	IP 66 / IP 67	Querschnitt	1,5mm ²
Steckzyklen	> 100	Kontakte / Oberfläche	CuZn / Au
Verriegelung	M12 Standard / SPEEDCON	Dichtung	FKM
		Umspritzung / Farbe	TPU / schwarz

weitergehende Informationen:
-siehe Technische Daten M12-4

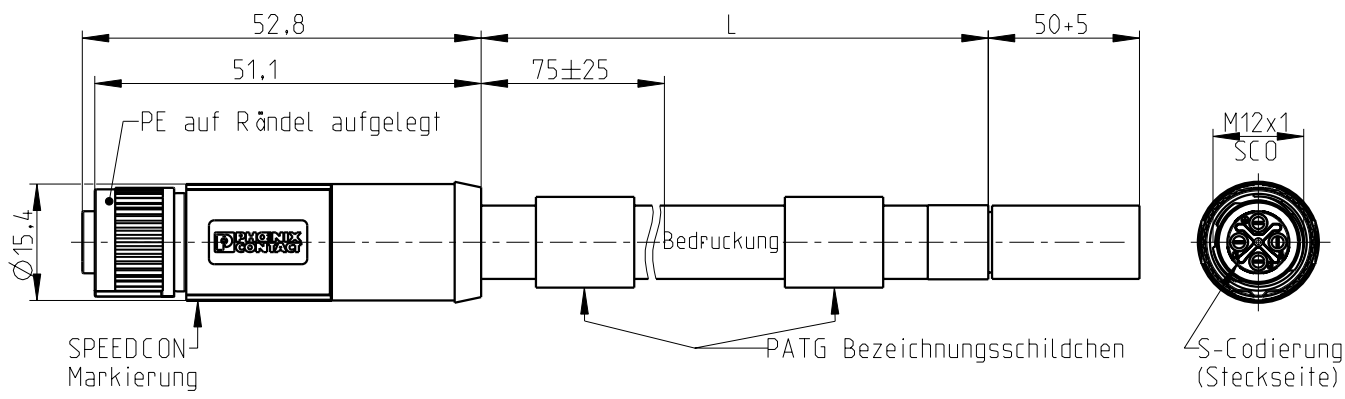

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen.
Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen.

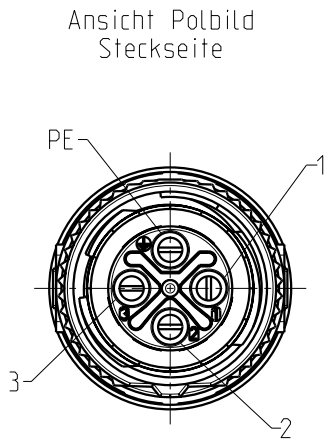

Belegungsplan

Pol	Farbe
1	schwarz "1"
2	schwarz "2"
3	schwarz "3"
PE	grün/gelb

Artikel-Nr.	L (m)	Bedruckung
1408843	1,0	Art.-Nr. 1408843 1,0m PUR 4x1,5 KW / JJ
1408844	2,0	Art.-Nr. 1408844 2,0m PUR 4x1,5 KW / JJ
1413183	3,0	Art.-Nr. 1413183 3,0m PUR 4x1,5 KW / JJ
1413184	4,0	Art.-Nr. 1413184 4,0m PUR 4x1,5 KW / JJ
1408845	5,0	Art.-Nr. 1408845 5,0m PUR 4x1,5 KW / JJ
1408846	10,0	Art.-Nr. 1408846 10,0m PUR 4x1,5 KW / JJ

Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768-c			Technische Änderungen vorbehalten		Index 3 / 2014-08-22	Maßstab: 1:1
Bearb.	Datum	Name	Benennung: M12 Power, 4-Pol Buchse umspritzt, gerade, AC, ungeschirmt			
Gepr.						
			Artikel-Nr.:	siehe Tabelle		
			Artikelbezeichnung:	SAC-4P- L (siehe Tabelle) -PUR/FSS PE SCO		
			Dok.-Nr.:	00700650		