

PHILIPS

WelcomeBell 300 Plugin

DES 7900 DCH

Drahtlose, steckbare Klingel 300 m,
leistungsstarker Ton und visueller Alarm



Repeat



Blinklicht

IP65



Easy Install

Dank ihrer intuitiven Benutzeroberfläche, ihrer Leistungsstärke und ihres kompakten Designs ist die Klingel Philips WelcomeBell 300 Plugin ein überaus benutzerfreundliches Gerät. Mit einer Reichweite von 300 m, einfarbigem Blinklicht und einfacher Bedienbarkeit lässt sich diese Klingel ganz leicht in Ihre Wohnung integrieren.



+ Produkt



- Verpassen Sie keinen Besucher mehr dank des integrierten einfarbigen LED-Blinklichts.
- Vergrößern Sie die Reichweite Ihrer Klingeln dank der Repeater-Funktion, die Ihnen eine Reichweite von bis zu 600 m zwischen dem Sender und einer zweiten WelcomeBell-Klingel ermöglicht.
- Laden Sie dank Ihrer Klingel Ihre Elektrogeräte per USB im Handumdrehen auf.
- 4 hochwertige Klingeltöne
- Ein Blinken signalisiert einen schwachen Akku seitens des Senders und sorgt dafür, dass Sie nicht mehr durch einen leeren Akku überrascht werden.
- auf bis zu 4 Klingeln und 4 Sender (Klingeltaste, Bewegungserfassung, Öffnungsmelder Tür/Fenster) erweiterbare Plattform
- individualisierbarer Klingelton für jeden Sender zur einfachen Unterscheidung Ihrer Eingänge
- beleuchtete und jeder Witterung standhaltende Klingeltaste (IP65)


Inhalt des Sets:


- 1 steckbare Klingel mit Blinklicht
- 1 Klingeltaste
- 1 Regenschutz



PHILIPS

Technische Merkmale

		Optionales Zubehör
Garantie	2 Jahre	 WelcomeBell 300 Basic drahtlose Klingel, 300 m, Blinklicht  WelcomeBell 300 Color drahtlose Klingel, 300 m, farbiges Blinklicht  WelcomeBell 300 MP3 drahtlose Klingel, 300 m, Blinklicht & MP3  WelcomeBell 300 AddPush zusätzliche Klingeltaste WelcomeBell 300 AddContact Öffnungsmelder Tür/Fenster WelcomeBell 300 AddMove Bewegungserfassung
Verkabelung	drahtlos	
Maximaler Abstand	300 m im freien Feld - Frequenz 433 MHz	
Klingel	4 Klingeltöne Lautstärke: 85 dB	
Merkmale Klingel	Modus: Klingelton/Blinklicht (geräuschlos) / Klingelton + Blinklicht Farbanzahl Blinklicht: 1 Max. Senderanzahl: 4 Alarm bei schwachem Akku: Ja (Blinklicht + Tonsignal) USB-Ladegerät: nein Befestigung: steckbar	
Merkmale Sender	Max. Empfängeranzahl: 4 Beleuchtete Klingeltaste: ja Beleuchtetes Namensschild: ja Alarm bei schwachem Akku: Ja (Blinklicht + Tonsignal) Befestigung: an der Wand	
Einstellungen	Lautstärke Klingel + Modus Klingel	
Oberfläche	Klingel: weißer, grauer Kunststoff und Gewebe Sender: weißer und transparenter Kunststoff	
Elektrische Eigenschaften	Klingel: 230 V 50 Hz / 30 mA Sender: 2 x AAA (LR03) (nicht im Lieferumfang enthalten)	
Betriebstemperatur	-10°C / 55°C	
Verwendung	Klingel: Innenbereich Sender: Außenbereich (IP65)	
Merkmale des Einzelprodukts	Abmessungen Klingel: Abmessungen Sender: Gewicht:	
Merkmale Set	Maße: 210 (H) x 150 (L) x 80 (T) mm Gewicht:	
Norm und Zertifizierung	CE, RoHS, REACH	

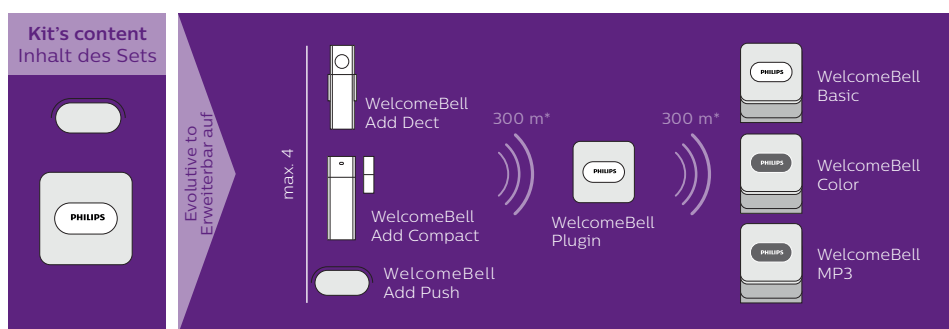

* im freien Feld