


VARTA Work Flex® Pocket Light 3AAA mit Batt.



Einfach mitzunehmende und handliche Arbeitsleuchte mit Spotlicht und Flächenlicht sowie einem gummierten Anti-Rutsch-Griff, Clip und Magnet.

GTIN / EAN

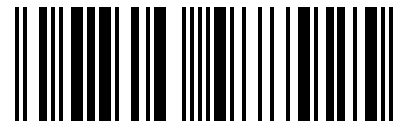

4 0 0 8 4 9 6 9 7 7 9 2 5

Information

- Stoßfest
- IPX4 spritzwassergeschützt
- 2 Leuchtmodi: Spotlicht und Flächenlicht
- COB LED-Technologie (Flächenlicht)
- Sehr helle SMT LED (Spotlicht)
- Taschenclip und Magnet für freihändiges Arbeiten
- Gummierter Anti-Rutsch-Griff
- Schmutzresistente Oberfläche

Artikeldetails

Bestellnummer	17647 101 421
UVP (inkl. MwSt.)	11,99 EUR
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Leuchtweite	40 m
Laufzeit	6 h
Lichtstrom	110 lm
Leuchtmittel	COB LED
Produkt Material	Taschenlampen, Acrylnitrilbutadien-Styrol, Polycarbonat, Thermoplastischer Gummi
Ausgerüstet mit	3 x AAA Longlife Power
Produkt Länge / Tiefe mm	173,0
Produkt Breite mm	24,0
Produkt Höhe mm	31,0
Produktgewicht g	54,0

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Produktlänge (mm)	Tiefe (mm)	Produktgröße (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 977925	100,0	35,0	230,0	0,108
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	4	40 08496 977932	245,0	125,0	115,0	0,522
PAL (Palette)	972	40 08496 977949	800,0	1.200,0	1.185,0	147,846

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestlieferungsmenge / Inhalt (Anzahl VBE)
9	27	243	4

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



