


VARTA Work Flex® Area Light 3AA mit Batt.



Handliche und praktische Arbeitsleuchte mit verstellbarem Flächenlicht für eine optimale Raumausleuchtung. Ausgestattet mit COB LED-Technologie

GTIN / EAN

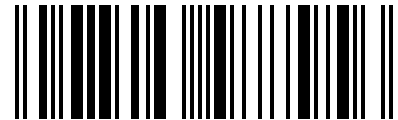

4 008 496 977 956

Information

- Verstellbares Flächenlicht
- 2 Leuchtmodi: High und Low
- Stoßfest 2m
- Spritzwasser- und staubgeschützt (IP54)
- COB LED-Technologie (Flächenlicht)
- Integrierter Haken und Magnet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Schmutzresistente Oberfläche

Artikeldetails

Bestellnummer	17648 101 421
UVP (inkl. Mwst.)	14,99 EUR
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Leuchtweite	(bis zu) 22 m
Laufzeit	(bis zu) 35 h
Lichtstrom	(bis zu) 230 lm
Leuchtmittel	COB LED
Produkt Material	Taschenlampen, Acrylnitrilbutadien-Styrol, Polycarbonat
Ausgerüstet mit	3 x AA Longlife Power
Produkt Länge / Tiefe mm	119,0
Produkt Breite mm	69,0
Produkt Höhe mm	62,0
Produkt Gewicht g	165,9

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 977956	135,0	61,0	280,0	0,269
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	2	40 08496 977963	295,0	120,0	115,0	0,611
PAL (Palette)	468	40 08496 979653	800,0	1.200,0	1.185,0	163,927

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)
9	26	234	2

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



