
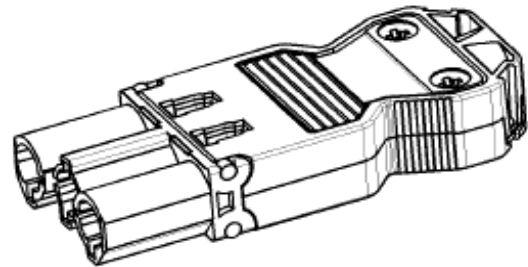


Datenblatt Art. 375.517

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Gerätestecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 / 60Hz	Frequency	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Für Leitungsquerschnitt 0,75mm ² - 2,5mm ² , ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar		For cross-section 0,75mm ² - 2,5mm ² , solid and flexible wires can be connected without ferrules	
Für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5mm (H05VV, NYM)		For cable diameter 6,5 - 10,5mm (H05VV, NYM)	
mit Zugentlastung		with strain relief	
Stecker	Wieland GST18i3	Plug	Wieland GST18i3
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Farbe: weiß		Material Housing: Colour: white	
Montage montagefertig		Mounting ready for mounting	
Lieferumfang 1x Gerätestecker		Scope of delivery 1x Device plug	
Im Polybeutel		Packed in polybag	

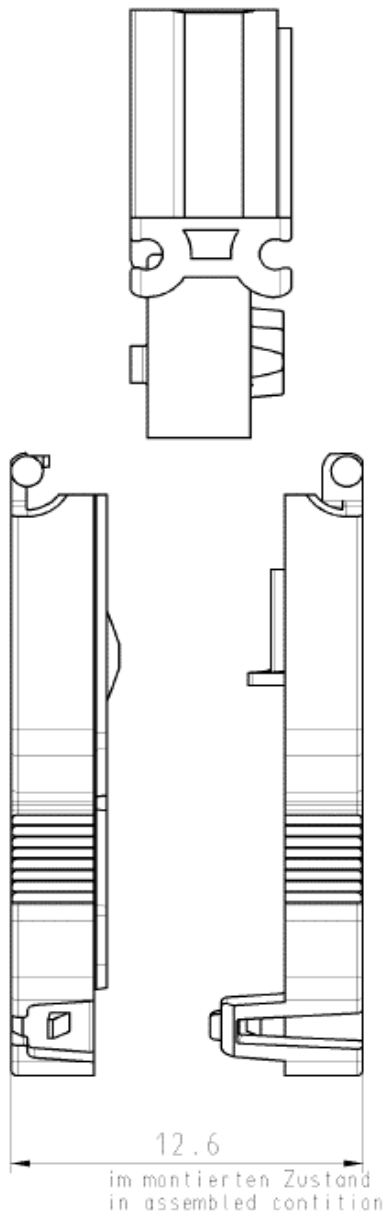

M 1:1