


# FALLON LONG | AUFBAUSTRAHLER | WEISS/STAHL

47550132

nordlux®

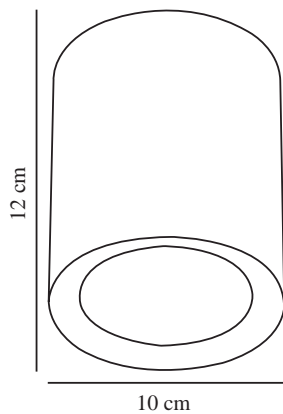

Spannung (V): 230 Volt  
IP-Grad: IP20  
Klasse (Klasse 1, Klasse 2,  
Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert)  
Leuchtmittelsockel: LED Module  
Parallelschaltung: True

Hauptmaterial: Metall  
Sekundärmaterial: Plastik  
Farbe: Weiss/Stahl

Höhe (cm): 12  
EAN: 5701581415386  
TUN: 1975409  
Artikelnummer: 47550132  
Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 12.8  
Verkaufsbox Breite (cm): 10.5  
Verkaufsbox Tiefe (cm): 10.5  
Verkaufsbox Volumen m<sup>3</sup>: 0.0014  
Produkt Nettogewicht (kg): 0.408

Helligkeit des Lichts (Lumen): 500  
Farbtemperatur (K): 2700  
Ra-Wert : 80  
Lebensdauer (Std.): 20000  
Abstrahlwinkel (°) : 110  
Candela (cd) (nur für Lampen mit  
gebündeltem Licht): 0  
Energieklasse: F  
Tatsächliche Watt (W): 5.5

- 3-stufiges Moodmaker™-Dimmen über Ihren normalen Wandschalter • Parallelschaltung möglich
- Externe Verbindungsklemme enthalten • 5 Jahre LED-Garantie

Montierter LED-Deckenspot mit integrierten LEDs und 3-Schritt Moodmaker™-Funktion. Wechseln Sie mit einem herkömmlichen Schalter zwischen 3 verschiedenen Lichtszenen.

**ENERGY**

**Nordlux**  
47550132

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

6  
kWh/1000h

2019/2015