


FALLON | AUFBAUSTRAHLER | WEISS/WEISS

47540101

nordlux®

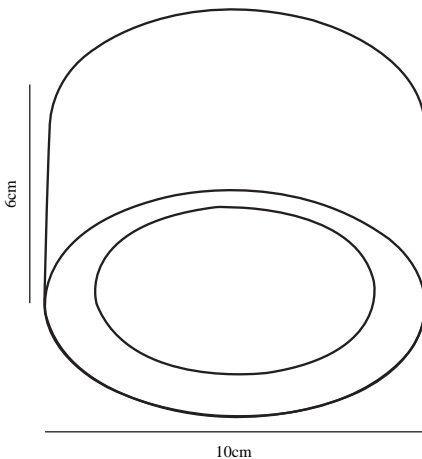

Spannung (V): 230 Volt
IP-Grad: IP20
Klasse (Klasse 1, Klasse 2,
Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert)
Leuchtmittelsockel: LED Module
Parallelschaltung: True

Hauptmaterial: Metall
Sekundärmaterial: Plastik
Farbe: Weiss/Weiss

Höhe (cm): 6
Projektion (cm): 6


EAN: 5701581415089
TUN: 1975406
Artikelnummer: 47540101
Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 10
Verkaufsbox Breite (cm): 7
Verkaufsbox Tiefe (cm): 11
Verkaufsbox Volumen m³: 0.0008
Produkt Nettogewicht (kg): 0.275

Helligkeit des Lichts (Lumen): 500
Farbtemperatur (K): 2700
Ra-Wert : 80
Lebensdauer (h): 20000
Abstrahlwinkel (°) : 110
Candela (cd) (nur für Lampen mit
gebündeltem Licht): 0
Energieklasse: F
Tatsächliche Watt (W): 8.5


- 3-stufiges Moodmaker™-Dimmen über Ihren normalen Wandschalter • Parallelschaltung möglich
- Externe Verbindungsklemme enthalten • 5 Jahre LED-Garantie

Montierter LED-Deckenspot mit integrierten LEDs und 3-Schritt Moodmaker™-Funktion. Wechseln Sie mit einem herkömmlichen Schalter zwischen 3 verschiedenen Lichtszenen.


Nordlux
47540101

A
B
C
D
E
F
G

6
kWh/1000h

 2019/2015