




Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm lichtgrau

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Merkmale

LF6011007035

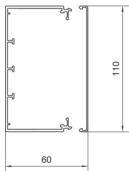

Kanalhöhe	60 mm
Kanalbreite	110 mm
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	nein
Farbe	lichtgrau
RAL Farbnummer	7035
Länge	2000 mm
Anzahl steckbare Trennwände	3
Klammern pro Meter	2
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Lichter/innerer Querschnitt	5460 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	23
Zulassungen	EN50085-2-1